


瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ

- バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。
- 形S8VSの24V出力と外付け配線で接続可能。
形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。
- 最大4台まで並列接続可能により、
バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。
- SEMI F47-0200規格に対応。
- 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

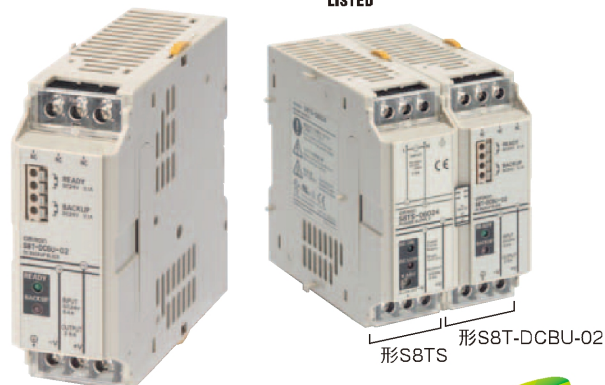

このエコラベルは、当社で独自に定められた環境基準を満たす商品に表示されるものです。

⚠ 「パワーサプライ 共通の注意事項」
および15ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類 / 標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせください。)

■ 本体

● 瞬停対策ブロック

入力電圧	出力電圧 (バックアップ動作時)	出力電流	形式	標準価格(¥)
DC24V (DC21~28V)	22.5V	2.5A	○形S8T-DCBU-02	23,000

■ オプション(別売)


● バスラインコネクタ(接続コネクタ)

仕様	梱包	形式	標準価格(¥)
DCラインのみ接続タイプ	1個	○形S8T-BUS03	580
	10個パック *	形S8T-BUS13	4,600

*形S8T-BUS03の10個パックです。

■ 商品の基本構成

● 形S8TS-06024□との連結の場合

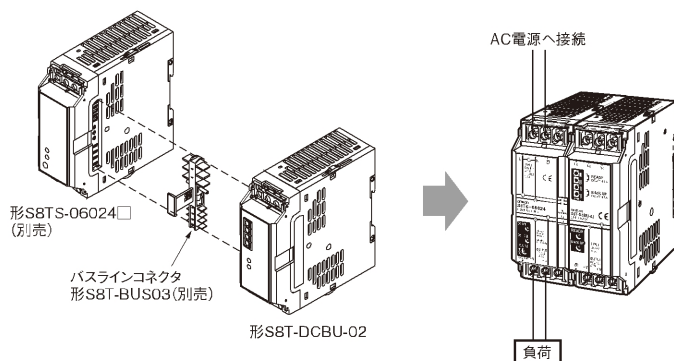

● 連結をしない場合

