

形A6T


ディップスイッチ

CSM_A6T_DS_J_1_3

豊富な極数仕様を品揃えした 基板穴挿入端子タイプ

- 接点部は金メッキ、ツイン接点で
摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
- 洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
- 1極から10極まですべてを品揃えし、
幅広いニーズに対応可能。

RoHS適合

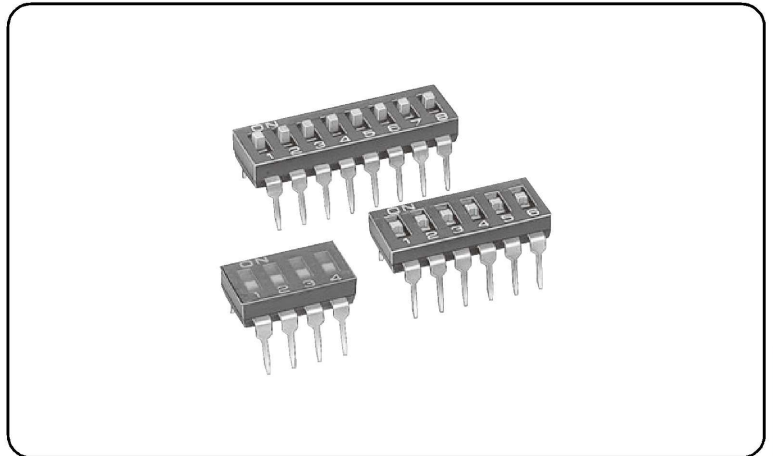

種類

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

タイプ(ストライカの色)		フラットタイプ(橙)		凸タイプ(橙)
		標準	シールテープ付き	
極数	スティック 梱包単位			
1	130	◎形A6T-1101	◎形A6T-1102	◎形A6T-1104
2	76	◎形A6T-2101	◎形A6T-2102	◎形A6T-2104
3	55	形A6T-3101	◎形A6T-3102	◎形A6T-3104
4	42	◎形A6T-4101	◎形A6T-4102	◎形A6T-4104
5	35	◎形A6T-5101	◎形A6T-5102	◎形A6T-5104
6	28	◎形A6T-6101	◎形A6T-6102	◎形A6T-6104
7	25	形A6T-7101	◎形A6T-7102	◎形A6T-7104
8	22	◎形A6T-8101	◎形A6T-8102	◎形A6T-8104
9	20	形A6T-9101	◎形A6T-9102	◎形A6T-9104
10	18	◎形A6T-0101	◎形A6T-0102	◎形A6T-0104

注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。

定格/性能

定格	DC24V 25mA、DC3.5V 10 μ A(最小電流)	
使用温度範囲	-20~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)	
使用湿度範囲	35~95%RH(+5~+35℃にて)	
絶縁抵抗	100M Ω 以上(DC250Vにて)	
接触抵抗	200m Ω 以下(初期値)	
耐電圧	端子間 AC500V 1min	
振動	誤動作	10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	誤動作	300m/s ² 以上
電氣的耐久性	1,000回以上	
操作力	0.29N~9.8N	
質量	0.26g(2極) 0.44g(4極) 0.62g(6極) 0.79g(8極) 0.96g(10極)	