


## ■箱型定盤 OS-105 CAST IRON SURFACE PLATE OS-105



▲B級、A級仕上  
Finish on class A and class B

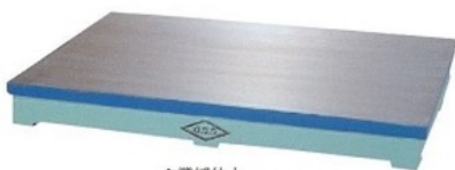


▲機械仕上  
Machine finish

- 箱型定盤は一般に野書台、測定台等として使用します。
- 大型機械の組立、ケガキ、検査の場合は接合により5m×10m、10m×10m等、如何様にも製作致します。

★材質……FC250

- Generally to be used as stand for marking works and measuring works.
- Giant sizes, such as 5m×10m or 10m×10m, can be produced by combining certain plates.

★Material…FC250

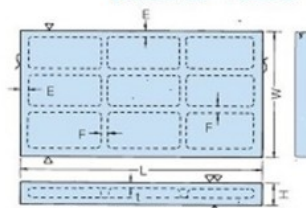

W：幅 Width  
t：吹上天厚 Thickness of top  
F：リブ厚 Rib size  
L：長さ Length  
H：高さ Height  
E：側厚 Side thickness

### ●OS-105 精度・寸法表 Accuracy & dimensions OS-105

品番 Part no.			寸法 Size (mm)			吹上天厚 Top thickness (mm)	吹上側厚 Side thickness (mm)	リブ厚 Rib thickness (mm)	リブ数 Number of ribs (本)	平面精度 Flatness accuracy (mm)			素材質量 Material weight (kg)	定価(税込) Price (円)		
機械仕上 Machine finish	B級 Class B	A級 Class A	巾(W) Width	長(L) Length	高(H) Height					機械仕上 Machine finish	B級 Class B	A級 Class A		機械仕上 Machine finish	B級 Class B	A級 Class A
105-1010K	105-1010B	105-1010A	100	100	50	9	8	7	1×1	0.018	0.015	0.010	2.2	16,500	26,400	29,040
105-1015K	105-1015B	105-1015A	100	150	50	9	8	7	1×1	0.018	0.015	0.010	2.4	16,500	26,400	29,040
105-1020K	105-1020B	105-1020A	100	200	50	9	8	7	1×1	0.018	0.015	0.010	3	16,500	26,400	29,040
105-1515K	105-1515B	105-1515A	150	150	50	9	8	7	1×1	0.018	0.016	0.010	3.4	16,500	26,400	29,040
105-1520K	105-1520B	105-1520A	150	200	50	9	8	7	1×1	0.020	0.017	0.010	5	16,500	26,400	29,040
105-2020K	105-2020B	105-2020A	200	200	50	9	8	7	1×1	0.025	0.019	0.010	5.4	16,500	26,400	29,040
105-2025K	105-2025B	105-2025A	200	250	50	9	8	7	1×1	0.025	0.021	0.011	6	22,000	29,700	33,000
105-2030K	105-2030B	105-2030A	200	300	50	9	8	7	1×1	0.029	0.024	0.012	8	28,600	42,900	48,400
105-2525K	105-2525B	105-2525A	250	250	50	9	8	7	1×1	0.033	0.022	0.011	10	24,640	39,600	44,000
105-2530K	105-2530B	105-2530A	250	300	50	9	8	7	1×1	0.036	0.024	0.012	12	25,520	44,880	49,280
105-2535K	105-2535B	105-2535A	250	350	50	9	8	7	1×1	0.036	0.026	0.013	15	28,600	50,600	61,600
105-3030K	105-3030B	105-3030A	300	300	50	10	8	7	1×1	0.038	0.024	0.012	15	24,200	44,000	46,860
105-3035K	105-3035B	105-3035A	300	350	50	15	12	10	1×1	0.041	0.026	0.013	20	28,600	55,000	58,520
105-3040K	105-3040B	105-3040A	300	400	60	15	12	10	1×1	0.043	0.026	0.014	25	36,080	65,560	75,240
105-3045K	105-3045B	105-3045A	300	450	60	15	12	10	1×1	0.046	0.030	0.015	28	46,860	79,200	88,000
105-3050K	105-3050B	105-3050A	300	500	60	15	12	10	1×1	0.047	0.033	0.017	33	60,060	88,000	101,200
105-3060K	105-3060B	105-3060A	300	600	75	15	12	10	1×2	0.048	0.035	0.018	40	78,540	106,260	129,800
105-3535K	105-3535B	105-3535A	350	350	60	15	12	10	1×1	0.045	0.028	0.014	24	46,200	80,960	96,140
105-3540K	105-3540B	105-3540A	350	400	60	15	12	10	1×1	0.045	0.028	0.014	30	48,400	83,600	99,000
105-3545K	105-3545B	105-3545A	350	450	60	15	12	10	1×1	0.047	0.030	0.015	39	71,500	136,400	156,860
105-3550K	105-3550B	105-3550A	350	500	70	15	12	10	1×1	0.047	0.034	0.017	41	77,000	143,000	165,000
105-4040K	105-4040B	105-4040A	400	400	60	15	12	10	1×1	0.045	0.028	0.014	40	66,000	136,400	157,300
105-4045K	105-4045B	105-4045A	400	450	60	15	12	10	1×1	0.045	0.030	0.015	42	75,240	144,100	160,600
105-4050K	105-4050B	105-4050A	400	500	80	15	12	10	1×1	0.052	0.034	0.017	46	87,120	146,740	164,560
105-4060K	105-4060B	105-4060A	400	600	100	15	12	10	1×2	0.058	0.036	0.018	50	100,320	163,900	182,160
105-4545K	105-4545B	105-4545A	450	450	75	15	12	10	1×1	0.052	0.032	0.016	45	63,360	130,240	145,200
105-4560K	105-4560B	105-4560A	450	600	100	15	12	10	1×1	0.060	0.038	0.019	62	103,400	165,660	183,920

- 御希望に依り上記以外の寸法も製作致します。 ●Special sizes not mentioned above can be produced at your request.
- 修理品につきましては、製造販売していますメーカー製品に限り、状態の如何にかかわらずできる範囲で修理させていただきますが、それに適合しない製品、あるいはメーカー不詳製品の修理はお断りする場合がありますのでご相談ください。
- As to repairs, we repair only the products we produce and sell. We make repairs to them to the extent that we can, whatever condition they are in. However, we may decline to repair products that are not ours or products whose manufacturers are unknown. Please consult us.