

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

盤面取付型のスピードコントロールユニットとスピードコントロールモーターのユニット製品です。配線はコネクタによるワンタッチ接続方式。簡単に速度制御をしたい用途に最適です。

●瞬時停止機能はありません。

RoHS



写真のギヤヘッドは別売りです。

■特徴


●簡単結線

モーターとスピードコントロールユニットをコネクタでワンタッチ接続し、スピードコントロールユニットを電源に接続するだけで運転が可能です。



●簡単操作

回転速度もスピードコントロールユニット前面のボリュームで、簡単に設定できます。

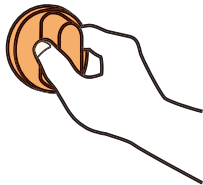

●可変速度範囲

50Hz : 90~1400r/min

60Hz : 90~1600r/min (または1700r/min)

●海外安全規格適合

(単相110/115V、単相220/230Vタイプ)

UL/CSA規格、中国強制製品認証制度(CCC制度)の認証を取得し、CEマーキング(低電圧指令・EMC指令)を実施しています。

●モーターに保護接地端子を装備

(単相110/115V、単相220/230Vタイプ・6W~40W)



単相110/115V、単相220/230Vタイプはホームページをご確認いただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

<http://www.orientalmotor.co.jp/>