


## MSS・Wシリーズ用接続ケーブル (RoHS)

RoHS指令適合MSS・Wシリーズのモーターとスピードコントローラ間の接続ケーブルです。モーターの出力によって種類が異なります。継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動接続ケーブルをご使用ください。

### ●ケーブルのシステム構成

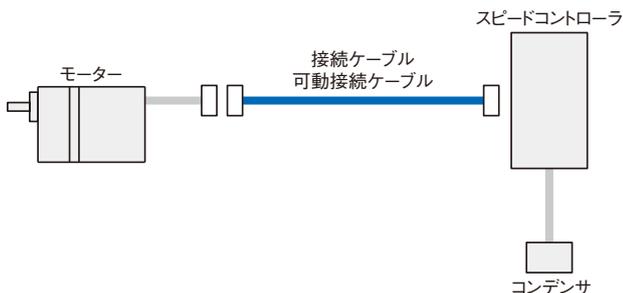

## 1 接続ケーブル

### ●種類と価格

◇MSS206、MSS315、MSS425、MSS540タイプ用



品名	長さL (m)	定価
CC01SU05	1	2,900円
CC02SU05	2	3,700円
CC03SU05	3	4,500円
CC04SU05	4	5,300円
CC05SU05	5	6,100円
CC07SU05	7	7,700円
CC10SU05	10	10,100円

#### ご注意

●RoHS指令適合品専用のケーブルです。RoHS指令適合品以外のMSS・Wシリーズとはコネクタが異なるため、接続できません。

◇MSS560、MSS590タイプ用



品名	長さL (m)	定価
CC01SU07	1	3,400円
CC02SU07	2	4,300円
CC03SU07	3	5,200円
CC04SU07	4	6,100円
CC05SU07	5	7,000円
CC07SU07	7	8,800円
CC10SU07	10	11,500円

## 2 可動接続ケーブル

### ●種類と価格

◇MSS206、MSS315、MSS425、MSS540タイプ用



品名	長さL (m)	定価
CC01SU05R	1	5,800円
CC02SU05R	2	7,400円
CC03SU05R	3	9,000円
CC04SU05R	4	10,600円
CC05SU05R	5	12,200円
CC10SU05R	10	20,200円

#### ご注意

●RoHS指令適合品専用のケーブルです。RoHS指令適合品以外のMSS・Wシリーズとはコネクタが異なるため、接続できません。

●可動ケーブル使用上のご注意 → E-6ページ


◇MSS560、MSS590タイプ用



品名	長さL (m)	定価
CC01SU07R	1	6,800円
CC02SU07R	2	8,600円
CC03SU07R	3	10,400円
CC04SU07R	4	12,200円
CC05SU07R	5	14,000円
CC10SU07R	10	23,000円

### ●外形図 (単位 mm)

◇MSS206、MSS315、MSS425、MSS540タイプ用

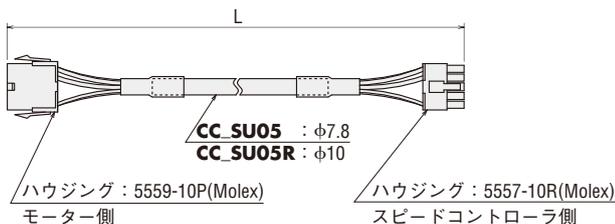

◇MSS560、MSS590タイプ用

