

2 端子箱付モーター用接続ケーブル (RoHS)




端子箱付モーターとドライバを接続するケーブルです。(保護接地線付) 端子箱付モーター以外にもご使用いただけます。

●種類と価格

品名	長さ m	心数	定価
CC03PKT	3	6	4,500円

- 線心構成：6心
- サイズ：モーター線 AWG18(0.75mm²)、保護接地線 AWG14(2.0mm²)
- 仕上がり外径：φ12mm
- ケーブル定格：105°C 600V
- 外装シース：耐熱・耐油性塩化ビニル樹脂
- 適用規格：UL758(AWM) VW-1、UL Style 2586

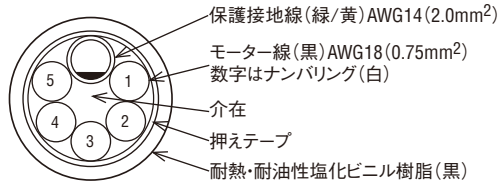

3 コネクター端子台変換ユニット (RoHS)

ドライバと上位コントローラやセンサを端子台で接続できる変換ユニットです。配線環境に合わせて、1列タイプと2列タイプからお選びください。

■1列タイプ



CC20T10E

- シールドケーブル使用。ケーブル両端に接地しやすいアース線付。
- ドライバ信号名がひと目でわかる信号名表示プレートを付属
- DIN レール取り付け可能
- 適用端子：先開端子
- ケーブル長さ：1m

●種類と価格

種類	品名	適用	長さ m	定価
20極	CC20T10E	CN1用(20ピン)	1	13,000円

- 外形図 → E-20 ページ

■2列タイプ



CC20WT05AE

- シールドケーブル使用。ケーブル両端に接地しやすいアース線付。
- ドライバ信号名がひと目でわかる信号名表示プレートを付属
- DIN レール取り付け可能
- 適用端子：丸形端子、先開端子 (ネジを緩めても落下しないネジアップ式端子)
- ケーブル長さ：0.5m、1m
- 配電盤の省スペースに役立つライトアングルタイプコネクタをドライバ側に採用

●種類と価格

種類	品名	適用ドライバ	長さ L(m)	定価
20極	CC20WT05AE	CN1用(20ピン)	0.5	12,650円
	CC20WT10AE		1	13,000円

2列タイプの外形図は、ホームページをご確認していただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

<http://www.orientalmotor.co.jp/>

4 汎用ケーブル (RoHS)

ケーブルの一方の端に、ドライバとワンタッチで接続できるハーフピッチコネクタを装備したシールド付ケーブルです。もう一方の端は、圧接コネクタに便利な1.27mmピッチで順番に整列されたリード線がラミネート処理されています。ケーブルの両端には接地しやすいアース線付。ストレートタイプとライトアングルタイプの2種類をご用意しています。

☑️注意

- ドライバ・コントローラ間のパルスラインが長くなるほど伝送できる周波数が低下しますのでご注意ください。
- ケーブルのもう一方の端には、ご使用になるコントローラの接続形式に合わせたコネクタをご用意ください。

●種類と価格

◇ストレートタイプ

品名	適用	長さ L(m)	定価
CC20D1E	CN1用(20ピン)	1	5,700円
CC20D2E		2	6,400円

- 外形図 → E-21 ページ



ストレートタイプ



ライトアングルタイプ

◇ライトアングルタイプ

品名	適用	長さ L(m)	定価
CC20D1AE	CN1用(20ピン)	1	5,700円
CC20D2AE		2	6,400円

- 外形図 → E-21 ページ