


防水タイプ継電ボックス (RoHS)

■TB4-0608 (4端子型)、TB8B-0608 (8端子型)


●種類と価格

品名	定価	端子数	適用ケーブル径
TB4-0608	2,900円	4	φ6.5~φ8.5
TB8B-0608	4,500円	8	

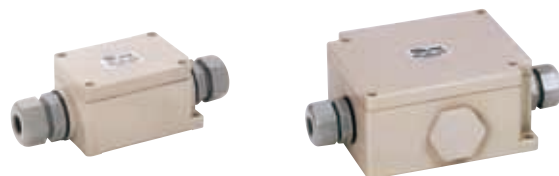

コンデンサキャップ (RoHS)

コンデンサ端子部の絶縁用キャップです。

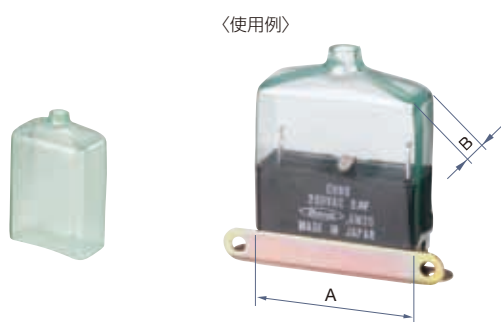

外形寸法(A×B)が適合するものを使用してください。

材質：塩化ビニル

UL規格認定品です。UL File No.E56078

●種類と価格



品名	外形寸法 A×B (単位mm)	定価 (10個入)	適用コンデンサの品名
CHC3312AUL	33.5×12.5	300円	CH035B、CH04B、CH15、CH18
CHC3614AUL	36×14	350円	CH07B、CH25、CH30
CHC3617AUL	36×17.5	350円	CH08B、CH35、CH40、CH45、CH60
CHC4817AUL	48×17.5	400円	CH12B、CH15B、CH80、CH100
CHC4821AUL	48×21	400円	CH20B、CH25B、CH120、CH150A
CHC5822AUL	58×22	550円	CH35BA、CH40BA、CH50BA CH250A
CHC5824AUL	58×24	550円	CH30B、CH280A、CH200A
CHC5829AUL	58×29	600円	CH60BA、CH65BA、CH70BA CH75BA、CH300A
CHC5835AUL	58×35	650円	CH400300A

●コンデンサキャップは1袋10個入りです。
ご注文の際は、1袋単位をお願いします。
定価は1袋の価格です。

コンデンサ接続キット (RoHS)

コンデンサをモーターと一緒に固定することができる、プレートとリード線のセットです。



●種類と価格

材質：アルミ 表面処理：アルマイト

モーターに付属しているコンデンサの形状をご確認ください。

品名	定価	適用製品	
		モーター取付角	付属コンデンサ形状
MACK4*	600円	80mm	4端子コンデンサ取付足三角型用
MACK5A	600円	90mm	4端子コンデンサ取付足四角型用
MACK5B	600円	90mm	4端子コンデンサ取付足三角型用

*KIIシリーズの25Wには使用できません。

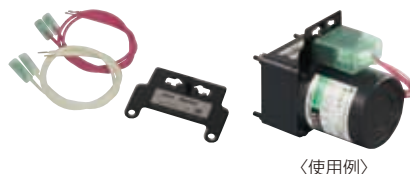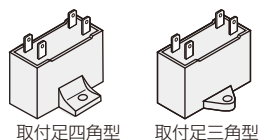

〈使用例〉



この製品の詳細情報や使用上のご注意は、取扱説明書をご確認ください。
取扱説明書は、ホームページからダウンロードしていただくか、お客様
ご相談センターにお問い合わせください。

<http://www.orientalmotor.co.jp/>