

MUシリーズ

80mm—25mm厚



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽根：ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 軸受：ボールベアリング

- 80mm
- 92mm
- 104mm
- 119mm
- 140mm
- 160mm
- 180mm
- 200mm
- 250mm

仕様 (RoHS)



スピードタイプ	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
スタンダード スピード	MU8255-13	単相 100	50	0.12	9.5	2750	0.45	34	28
			60	0.10	8.0	3250	0.55	49	35
	MU8255-23	単相 115	50	0.11	9.5	2750	0.45	34	28
			60	0.09	8.0	3250	0.55	49	35
	MU8255-43	単相 200	50	0.08	9.5	2750	0.45	34	28
			60	0.07	8.0	3250	0.55	49	35
	MU8255-53	単相 220 単相 230 単相 230	50	0.06	8.5	2750	0.45	34	28
			50	0.07	10.5	2750	0.45	34	28
60			0.06	8.0	3250	0.55	49	35	
ロースピード	MU825L-13	単相 100	50 60	0.12 0.10	8.5 7.5	2100 2600	0.35 0.45	20 34	24 28

- MU8255-43は、CSA規格認定品ではありません。
- MU825L-13は、規格認定品ではありません。
- 安全規格について → J-2 ページ

種類と価格


●ファン

品名	定価
MU8255-13	2,650円
MU8255-23	2,650円
MU8255-43	2,750円
MU8255-53	2,750円
MU825L-13	2,650円

●セット品

品名	定価
T-MU8255-13-G	3,050円
T-MU8255-23-G	3,050円
T-MU8255-43-G	3,150円
T-MU8255-53-G	3,150円
T-MU825L-13-G	3,050円


セット品には、次のものが含まれています。

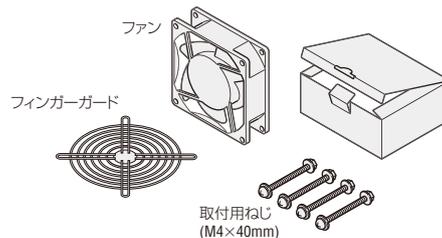

製品には、次のものが含まれています。
 ファン、取扱説明書

風量—静圧特性 (ファン単体時の仕様です。)

●MU825S

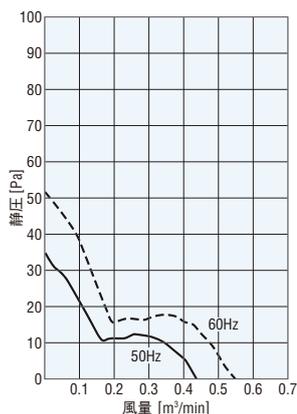

●MU825L

