

MSシリーズ

140mm—20mm厚、—28mm厚



使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽根：ポリカーボネート（難燃グレードV-0）
 過熱保護：インピーダンスプロテクト
 軸受：ボールベアリング

- 80mm
- 92mm
- 104mm
- 119mm
- 140mm
- 160mm
- 180mm
- 200mm
- 250mm

仕様 (RoHS)



品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
MS14F-BC	単相 100	50	0.15	9	2300	1.9	35	34
		60	0.15	10	2700	2.1	42	39
MS14-BC	単相 100	50	0.20	11	2550	2.8	77	43
		60	0.20	12	2900	3.1	82	48
MS14-DC	単相 200	50	0.10	11	2550	2.8	77	43
		60	0.10	11	2900	3.1	82	48

●安全規格について → J-2 ページ


種類と価格

品名	定価
MS14F-BC	5,400円
MS14-BC	5,200円
MS14-DC	5,450円

—製品には、次のものが含まれています。
 ファン、電源接続用プラグコード、取扱説明書

風量—静圧特性

●MS14F-BC

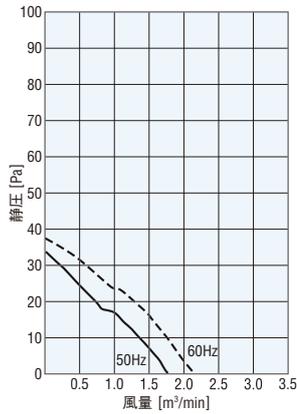

●MS14-BC、MS14-DC

