

φ80mm

DCブロワ
MBDシリーズ

φ100mm

ランナー径 φ80mm

φ120mm



アラーム付

使用電圧範囲：±10%

材質

モーターケース：アルミダイカスト

ケーシング：アルミダイカスト

ランナー：アルミニウム

焼損保護：焼損防止回路内蔵

軸受：ボールベアリング

仕様 (RoHS)

付加機能	品名	電圧 DC V	電流 A	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
なし	MBD8-24	24	0.7	2600	1.45	196	51
	MBD8-48	48	0.5				
回転低下アラーム有接点タイプ (アラーム仕様：⑨)	MBD8-24A	24	0.7	2600	1.45	196	51

●アラーム仕様⑨について → H-21ページ

種類と価格

●ブロワ

品名	定価
MBD8-24	8,500円
MBD8-48	8,900円
MBD8-24A	13,500円

一製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、取扱説明書

●セット品

◇フィンガーガード付

品名	定価
T-MBD8-24-GA	9,750円
T-MBD8-48-GA	10,150円
T-MBD8-24A-GA	14,750円


●フィンガーガード、取付金具、取付用ねじ付

◇フィルター付

品名	定価
T-MBD8-24-FA	10,550円
T-MBD8-48-FA	10,950円
T-MBD8-24A-FA	15,550円

●フィルター、取付金具、取付用ねじ付

セット品には、次のものが含まれています。

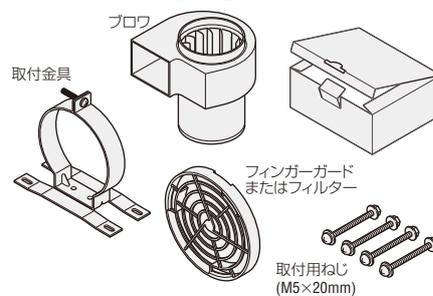

風量—静圧特性

