

ACクロスフローファン
MFシリーズ

ランナー長 150mm



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)
材質
モーターケース：アルミダイカスト
ケーシング：鋼板
ランナー：アルミニウム
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
軸受：ボールベアリング

仕様 (RoHS)



品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
MF915-BC MF915B-BC	単相 100	50	0.35	30	2650	3.4	88	60
	単相 100	60	0.45	40	2950	3.7	127	63
	単相 110	60	0.45	42	3200	4.0	132	64
	単相 115	60	0.45	43	3250	4.1	132	64
MF915-DC MF915B-DC	単相 200	50	0.20	30	2650	3.4	88	60
	単相 200	60	0.25	40	2950	3.7	127	63
	単相 220	60	0.25	42	3200	4.0	132	64
	単相 230	50	0.20	33	2800	3.6	92	61
	単相 230	60	0.25	43	3250	4.1	132	64


●安全規格について → J-2 ページ

種類と価格

品名	定価
MF915-BC MF915B-BC	10,500円
MF915-DC MF915B-DC	11,700円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、取扱説明書

風量—静圧特性

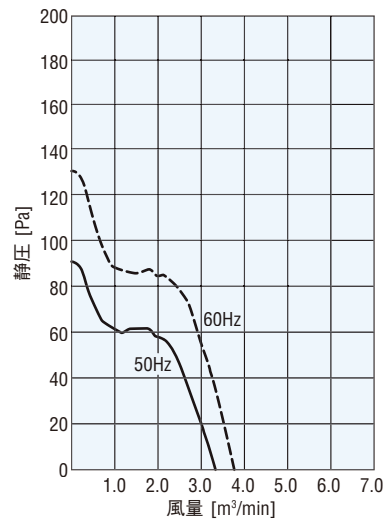

外形図 (単位 mm)

●MF915-BC、MF915-DC

質量：1.7kg

CAD E036

