

DCクロスフローファン
MFDシリーズ

ランナー長 150mm



アラーム付

使用電圧範囲: ±10% (各電圧共)

材質

モーターケース: アルミダイカスト

ケーシング: 鋼板

ランナー: アルミニウム

焼損保護: 焼損防止回路内蔵

軸受: ボールベアリング

仕様 (RoHS)

付加機能	品名	電圧 DC V	電流 A	回転速度 r/min	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
なし	MFD915-24	24	1.0	2500	3.0	98	60
	MFD915B-24						
	MFD915-48	48	0.7	2500	3.0	98	60
	MFD915B-48						
回転低下アラーム有接点タイプ (アラーム仕様: ㊸)	MFD915-24A	24	1.0	2500	3.0	98	60
	MFD915B-24A						


●アラーム仕様㊸について → H-21ページ

種類と価格

品名		定価
MFD915-24	MFD915B-24	11,700円
MFD915-48	MFD915B-48	12,100円
MFD915-24A	MFD915B-24A	16,700円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、取扱説明書

風量-静圧特性

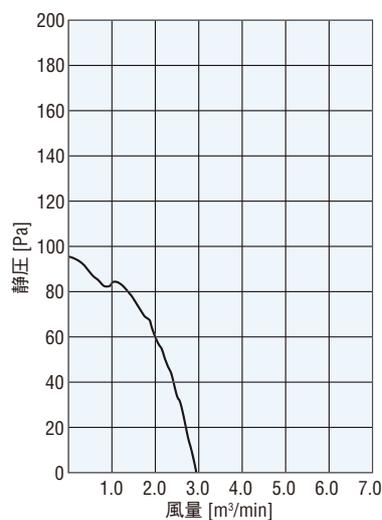

外形図 (単位 mm)

●MFD915

質量: 1.4kg

CAD E040

