

フィンガー  
ガード

フィルター

スクリーン

プラグ  
コード

取付金具

ダクト  
継ぎ手


コンデンサ  
キャップ

# ダクト継ぎ手 (RoHS)

ブロウの吐出口とダクトを接続するための継ぎ手です。


[取り付け例]

材 質：鋼板  
色：ダークグレー

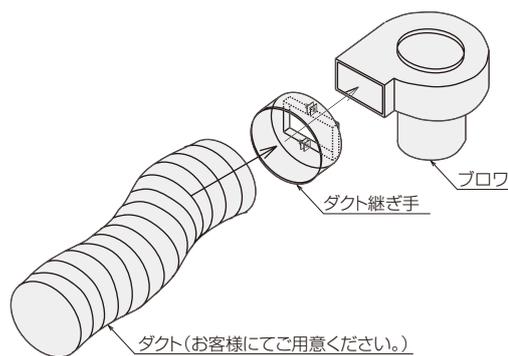


## 外形図 (単位 mm)


**FD8**……**MB840、MBD8**用  
定価3,100円 質量：173g  
CAD E092

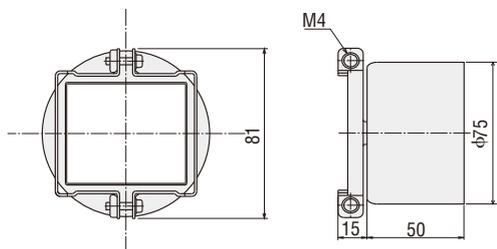


**FD10**……**MB1040、MB10V、MBD10**用  
定価3,300円 質量：244g  
CAD E093

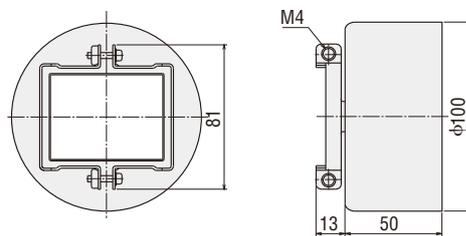

**FD12**……**MB1255、MBD12**用  
定価3,500円 質量：331g  
CAD E094

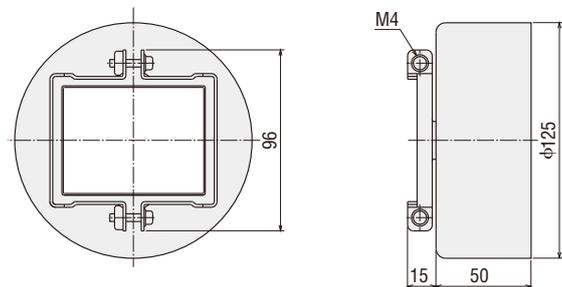

**FD16**……**MB1665**用  
定価5,500円 質量：600g  
CAD E182

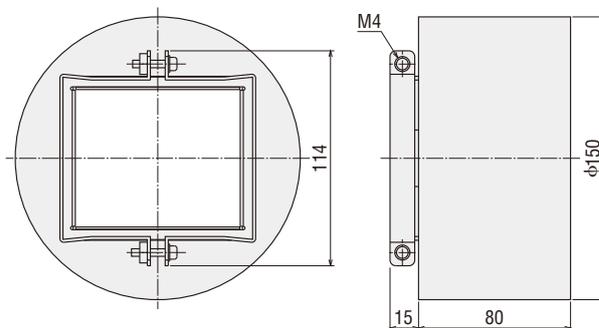

## 吸込口用ダクト継ぎ手について

ブロウの吸込口にダクトホースを取り付けることができる吸込口用継ぎ手です。詳細情報は、ホームページをご確認いただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。  
<http://www.orientalmotor.co.jp/>

品名	適用製品	定価
<b>FD8S</b>	<b>MB840、MBD8</b>	3,100円
<b>FD10S</b>	<b>MB1040、MB10V、MBD10</b>	3,300円
<b>FD12S</b>	<b>MB1255、MBD12</b>	3,500円
<b>FD16S</b>	<b>MB1665</b>	4,000円

