


タンク用ヘルール
Ferrule for the tank

タンク用ヘルール
Type CLF 3-W

Ferrule for the tank

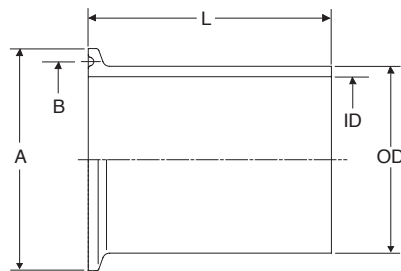

Nom.size	ID	OD	A	B	L
1.0 ^S	23	29	50.5	43.5	L=50 または L=100
1.5 ^S	35.7	41.7	50.5	43.5	
2.0 ^S	47.8	53.8	64	56.5	
2.5 ^S	59.5	65.5	77.5	70.5	
3.0 ^S	72.3	78.3	91	83.5	
3.5 ^S	85.1	91.1	106	97	
4.0 ^S	97.6	103.6	119	110	

Photo is 3DCG.

サイトグラス
Sight Glasses

インラインサンタリー圧力計
In-line Sanitary Pressure Gauges

インラインサンタリー温度計
In-line Sanitary Thermometers

インフュージョン耐温抵抗体
In-line Strain Resistant Temperature Bulbs

ストレーナ・液体サイクロン
Strainers, Cyclone For Fluid

タンク附属機器
Tank Accessories

スイングバンドパネル
Swing Band Panels