

品名	中継端子台		型番	OK-250S-□P	図番		a
No.	部品名	個数	材質	規格	処理	備考	
1	基台	1	PBT	94V-0		黒色	
2	導電板	1	黄銅		ニッケル	t 4.0	
3	アプセットボルト M8×20L	2	鉄		三価クロメート	△アプセットボルト(A04)	
4	△記号板	1	PET		△両面テープ付	白色 t 0.5	
5	カバー	1	ポリカーボネート	94V-0		△透明	
6							




※ 部品No. ④⑤ は、添付品。

性能

- △ 1. 定格 600V 285A
 - 2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
 - 3. 耐電圧 AC2500V 1分
 - 4. 温度上昇 30℃以下
 - 5. 使用温度範囲 -40℃~+90℃
 - 6. 保存温度範囲 -40℃~+90℃
 - 7. 納入時の結線ビス締付けトルク 0.8~1.2N・m
- △ ※ UL認定詳細は、弊社web参照

RoHS

参考

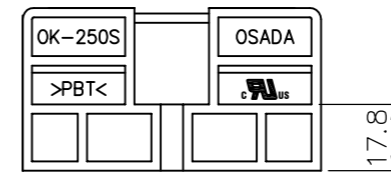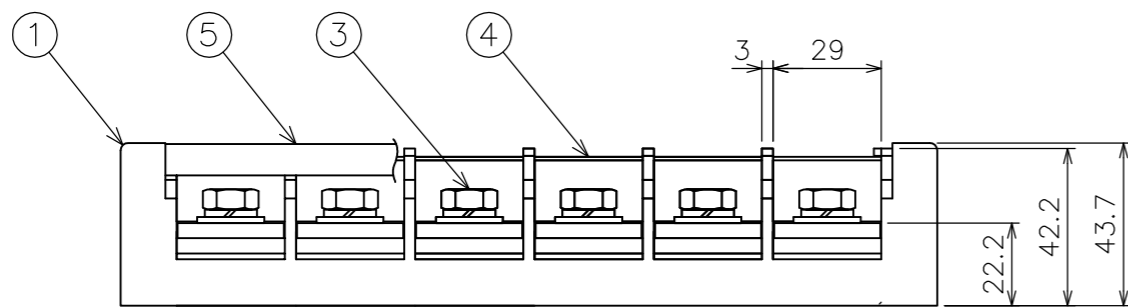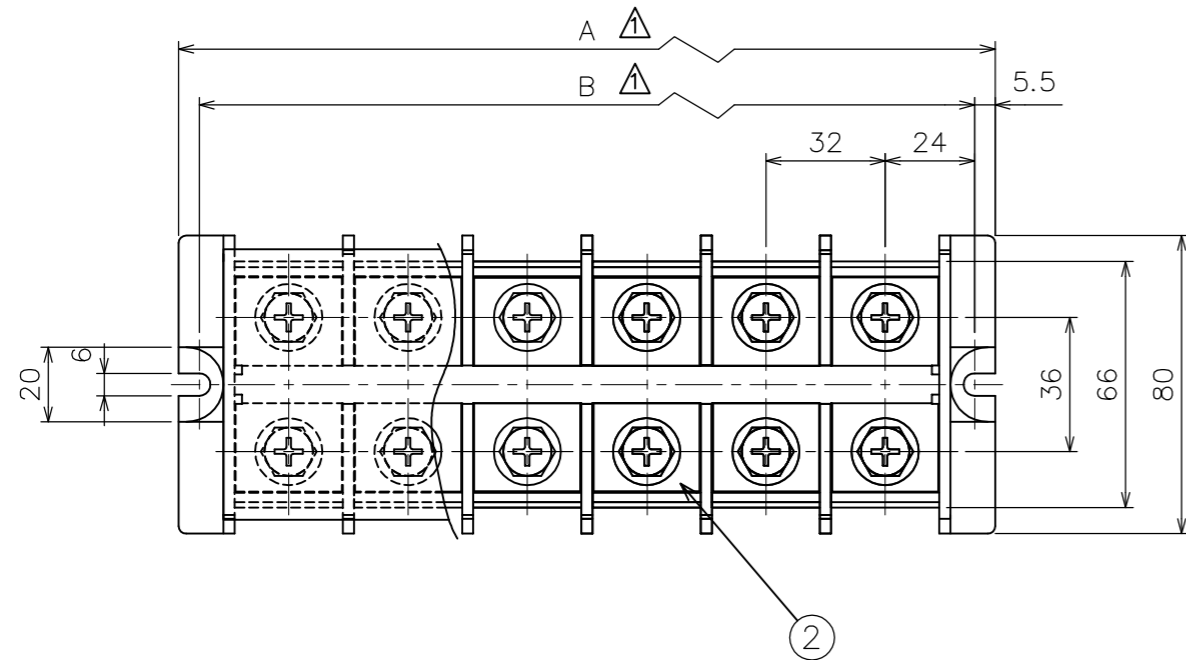

◎ A・B寸法表 (P: 端子数) 1P~6P ±0.8 7P~9P ±1.0

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A		91	123	155	187	219	251	283	315					
B		80	112	144	176	208	240	272	304					

変更記事	△ 変更/追記		2013.04.26 嶋崎		△			
単位	シート	尺度	一般公差	設計	製図	調査	承認	株式会社 オサダ
mm	A3	1/2	0~6 ±0.2 6~12 ±0.25 12~30 ±0.3 30~50 ±0.35	50~80 ±0.4 80~120 ±0.45 120~200 ±0.5 200~300 ±0.7	嶋崎	長田	'13.04.26 '13.04.26	