

TV同軸ケーブル用SPD

新製品


JIS C 5381-21対応

特長


1. IECカテゴリC2、D1に対応
2. インパルス耐久性
C2 : 8/20 μ S 20kA, D1 : 10/350 μ S 2.5kA
(C2正負・各5回・計10回, D1:正負・各1回・計2回)
3. RoHS対応
4. TVアンテナから侵入する誘導雷サージから機器を保護
5. VHF・UHF・地上波デジタル・BS・CSに対応



形式

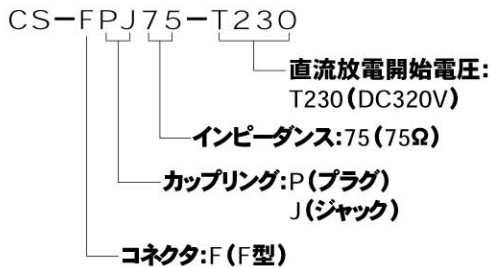


外形寸法図

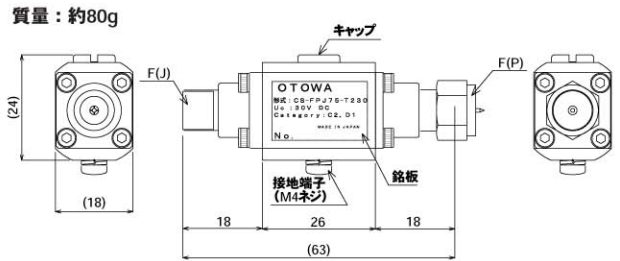

特性表

形式	周波数帯域	挿入損失	VSWR	コネクタ	インピーダンス (Ω)	最大許容電力 (W)	直流放電開始電圧	電圧防護レベル	インパルス耐久性	
CS-FPJ75-T230	DC~2.15GHz	0.5dB以下	1.4以下	F型	75	50	320V \pm 20%	800V以下	C2 (8/20 μ s)	D1 (10/350 μ s)
	DC~2.7GHz	0.8dB以下							20kA	2.5kA

取り扱い

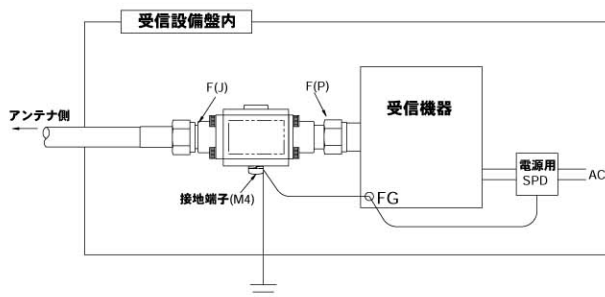

低圧サージ
対策製品

JIS
対応