

表76：LF-MF, MLF-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番		主要寸法									基本定格荷重 (N)	
標準型	防錆型	d		D	L	Df	t	Dp	S	C	C ₀	
LF16MF	MLF16MF	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	28	$\begin{matrix} 0 \\ -0.021 \end{matrix}$	48	48	6	38	M4	768	650
LF20MF	MLF20MF	20		32		53	54	8	43	M5	1282	1010
LF25MF	MLF25MF	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	70	62	8	51	M5	2164	1790
LF30MF	MLF30MF	30		45		75	74	10	60	M6	3245	2510

呼び番号 **LF20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ
16 M4 12, 16, 20
20, 25 M5 16, 20, 25
30 M6 20, 25, 30
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

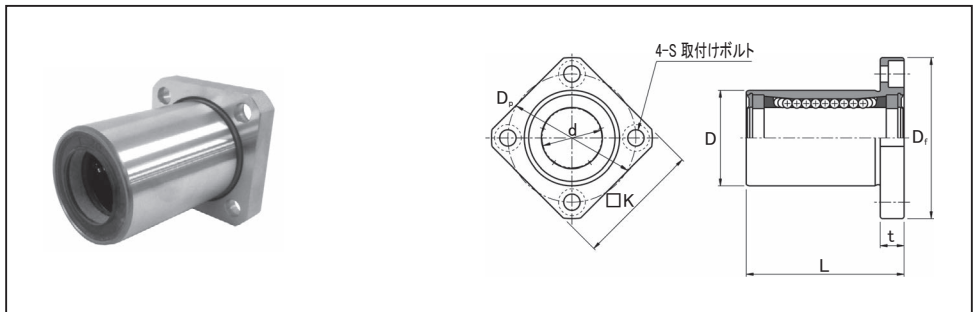


表77：LFK-MF, MLFK-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番		主要寸法									基本定格荷重 (N)		
標準型	防錆型	d		D	L	Df	K	t	Dp	S	C	C ₀	
LFK16MF	MLFK16MF	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	28	$\begin{matrix} 0 \\ -0.021 \end{matrix}$	48	48	37	6	38	M4	768	650
LFK20MF	MLFK20MF	20		32		53	54	42	8	43	M5	1282	1010
LFK25MF	MLFK25MF	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	70	62	50	8	51	M5	2164	1790
LFK30MF	MLFK30MF	30		45		75	74	58	10	60	M6	3245	2510

呼び番号 **LFK20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ
16 M4 12, 16, 20
20, 25 M5 16, 20, 25
30 M6 20, 25, 30
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。