



引掛防水ゴムコードコネクタ・キャップ・ボディ・引掛キャップ・抜け止め防水ゴムコードコネクタ


●本頁の商品を用いて「延長コードセット」を製造・輸入する場合、経済産業省への届出、所定の手続きが必要になります。詳しくは575頁をご参照ください。
適用電線の種類 ゴムキャプタイヤケーブル(2種以下)、ゴムキャプタイヤ丸形コード、ビニルキャプタイヤケーブル、ビニルキャプタイヤ丸形コード

注) 雨線外で使用される場合はゴムキャプタイヤケーブル、ビニルキャプタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャプタイヤケーブルをご使用ください。

引掛キャップ		タフキャップ		引掛コーナーキャップ(横型)		希望小売価格(税抜)	適用電線	引掛防水ゴムコードコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ (JIS防雨形)								
WF6420		WF62153B		WF3424				キャップ	ボディ	セット品						
WF6420		WF62153B		WF3424				WF8420K	WA5429K	WA5420K						
引掛キャップ		タフキャップ		引掛コーナーキャップ		希望小売価格(税抜)	引掛防水ゴムキャップ		引掛防水ゴムコードコネクタボディ		引掛防水ゴムコードコネクタ(セット品)		適用電線 外径(φ)			
ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト		ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック				
WF6215	WF6215W	×	—	—	—	310円	1.25mm ² 2mm ²	WF8215K	×	460円	WA5219K	●	590円	WA5215K	1,050円	9.6~12
—	—	—	WF62153B	WF62153W	—	520円	1.25mm ² 2mm ² 、3.5mm ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WF6220	WF6220W	×	—	—	—	390円	2mm ² 3.5mm ²	WF8220K	×	1,150円	WA5229K	●	1,350円	WA5220K	2,500円	10.5~13.5
WF6320	WF6320W	●	—	—	—	580円	1.25mm ² 2mm ² 3.5mm ²	WF8320K	●	1,350円	WA5329K	×	1,650円	WA5320K	3,000円	11~14.5
—	—	—	—	—	WF3324(横型)	●	1,300円	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WF6331B	WF6331W	●	—	—	—	1,050円	3.5mm ² 5.5mm ²	WF8331	●	2,150円	WA5338	●	2,450円	WA5331	4,600円	13~16
—	—	(同梱)	—	—	—	—	—	—	(同梱)	(同梱)	(日配工規格)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)
—	—	—	—	—	—	—	8mm ² 14mm ²	WF8360	●	7,500円	WA5369	●	8,500円	WA5360	16,000円	17.5~22
WF6315	WF6315W	×	—	—	—	350円	1.25mm ² 2mm ²	WF8315K	×	970円	WA5319K	●	1,180円	WA5315K	2,150円	10.5~13
—	—	—	WF3315B	WF3315W	—	720円	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	WF3314(横型)	●	1,020円	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	WF3524(横型)	●	1,400円	WF8520	●	1,500円	WA5529	●	1,800円	WA5520	3,300円	11~14.5
WF6330	WF6330W	●	—	—	—	1,300円	3.5mm ² 5.5mm ²	WF8330	●	2,250円	WA5339	●	2,850円	WA5330	5,100円	13~16
—	—	(同梱)	—	—	—	2,130円	—	—	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)
WF6420	WF6420W	●	—	—	—	680円	2mm ² 3.5mm ²	WF8420K	●	1,650円	WA5429K	×	1,850円	WA5420K	3,500円	12~16
—	—	—	—	—	WF3424(横型)	●	1,560円	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WF6430	WF6430W	●	—	—	—	1,560円	3.5mm ² 5.5mm ²	WF8430	●	2,500円	WA5439	●	3,400円	WA5430	5,900円	14~17.5
—	—	(同梱)	—	—	—	2,300円	—	—	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)	(同梱)
—	—	—	—	—	—	—	8mm ² 14mm ²	WF8460	●	8,400円	WA5469	●	9,400円	WA5460	17,800円	19.5~24


注) より線にネジ端子に結線する場合、端子部分の心線は半田あけしないでください。長期使用中に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり、発熱する場合があります。

●引掛防水ゴムキャップ

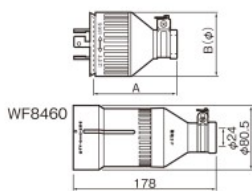


	品番	A寸法	B寸法(φ)
2P	WF8215K	62	41
	WF8220K	66	47.2
	WF8320K	68.8	53
3P	WF8331	93.5	69.5
	WF8360	178	80.5
	WF8315K	64.5	46
接地 2P (IIB3P)	WF8520	78.2	46
	WF8330	93.5	69.5
	WF8420K	79	63.6
接地 3P (IIB4P)	WF8430	93.5	69.5

 ●引掛防水ゴムコードコネクタボディ



	品番	A寸法	B寸法(φ)
2P	WA5219K	89	44
	WA5229K	98	51.5
	WA5329K	103.5	56.5
3P	WA5338	118.5	74.5
	WA5369	171.5	70.4
	WA5319K	97	49
接地 2P (IIB3P)	WA5529	112	53.5
	WA5339	118.5	74.5
	WA5429K	112	67.5
接地 3P (IIB4P)	WA5439	118.5	74.5
	WA5469	171.5	70.4

 ●引掛防水ゴムコードコネクタ(セット品)



	品番	A寸法
2P	WA5215K	148.5
	WA5220K	161
	WA5320K	169.1
3P	WA5331	208.5
	WA5360	320
	WA5315K	159
接地 2P (IIB3P)	WA5520	183.8
	WA5330	208.5
	WA5420K	187.5
接地 3P (IIB4P)	WA5430	208.5
	WA5460	320

特長

業務用厨房機器や据え置き型機器に
引掛コーナーキャップ
●横型タイプなのでコードが
スッキリ収まります。
●せまい厨房でもキッチリ
機器が収まります。

WF3424



横型タイプで
コードがスッキリ
収まります。

工場などの電気設備の電源接続に
2P15A抜け止め用
防水ゴムコードコネクタ
(平栓刃抜け止め+防水機能+小型化)



●適用電線1.25~2mm²
(外径φ9.6~φ12)

WF8715
希望小売価格 310円(税抜)
2P15A抜け止め用防水ゴムキャップ
15A125V
(圧着端子結線可) (II)
WA6219
希望小売価格 610円(税抜)
2P15A抜け止め用防水ゴムコード
コネクタボディ 15A125V
(圧着端子結線可) (I)
WA6215
希望小売価格 920円(税抜)
2P15A抜け止め用防水ゴムコード
コネクタ 15A125V (セット品)