


■ 単体タイプ

PQ-A オス単体 ストレート

¥
P.724 CAD

RoHS対応

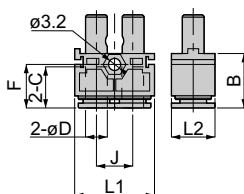


単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B	L1	L2	チューブインド C	J	F	質量 (g)	CAD ファイル名
PQ3M-A	3	14.1	22	12	11	10	11.1	4.9	TFC-001
PQ4M-A	4	14.1	22	12	11	10	11.1	4.7	
PQ6M-A	6	14.5	22	12	11.6	10	11.5	4.8	
PQ6-A	6	20.8	29	17	17	14	17.3	13	TFC-002
PQ8-A	8	20.7	29	17	18.1	14	17.2	14	

PQ-A オス単体 エルゴ

¥
P.724 CAD

RoHS対応

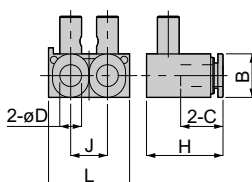


単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B	L	H	チューブインド C	J	質量 (g)	CAD ファイル名
PQ3ML-A	3	12	22	20.2	11	10	5.8	TFC-003
PQ4ML-A	4	12	22	20.2	11	10	5.7	
PQ6ML-A	6	12	22	20.6	11.6	10	6	
PQ6L-A	6	17	29	30.3	17	14	15	TFC-004
PQ8L-A	8	17	29	30.2	18.1	14	16	

PQ-B メス単体

¥
P.724 CAD

RoHS対応

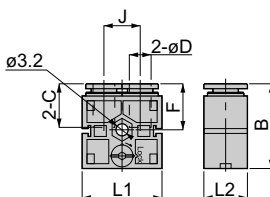

単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B	L1	L2	チューブインド C	J	F	質量 (g)	CAD ファイル名
PQ3M-B	3	22.6	22	12	11	10	11.8	6	TFC-003
PQ4M-B	4	22.6	22	12	11	10	11.8	5.8	
PQ6M-B	6	23	22	12	11.6	10	12.2	6.2	
PQ6-B	6	33.3	29	17	17	14	17.3	16	TFC-004
PQ8-B	8	33.2	29	17	18.1	14	17.2	17	