



■ エアスイッチ

MVU エアスイッチ

RoHS対応

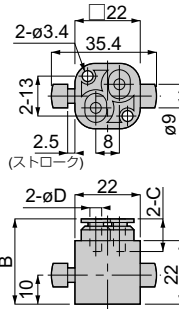

¥ P.742 CAD

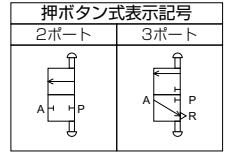

単位：mm


形式	チューブ外径 øD	B	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
MVU 42	4	28.6	10.9	22	3	CHM-004
MVU 43				23		
MVU 62	6	31.1	11.7	22	5	
MVU 63				23		

※本体色はライトグレー、開放リングは黒色です。


■ フットスイッチ

MVF フットスイッチ

RoHS対応

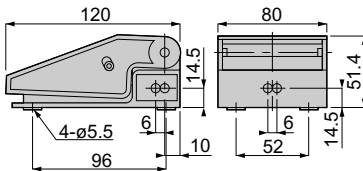

¥ P.742 CAD

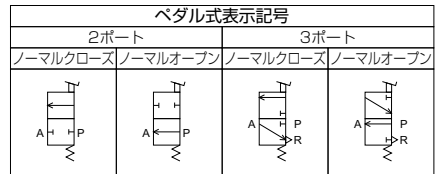

形式	チューブ外径 øD	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
MVF 4□□	4	172.5	3	CHM-004
MVF 6□□	6	174.5	7	

※.形式内左側の□には、2方弁を希望される場合記号：2を、3方弁を希望される場合記号：3をご記入ください。右側の□には、ノーマルオープン希望される場合記号：Aを、ノーマルクローズを希望される場合は記入する必要がありません。

※.MVF 4□□には、マイクロスイッチタイプピン式(MVM 4□・MVM 4□A)のメカニカルバルブを使用しています。

※.MVF 6□□には、マイクロスイッチタイプピン式(MVM 6□・MVM 6□A)のメカニカルバルブを使用しています。