


■ 注文形式 (例)

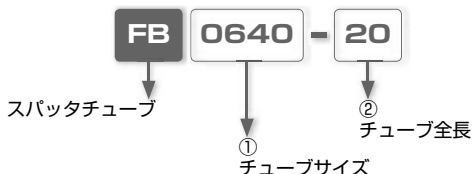

①. チューブサイズ (外径×内径)

記号	0425	0640	0860	1075	1290
外径 (mm)	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
内径 (mm)	φ2.5	φ4	φ6	φ7.5	φ9
被覆外径 (mm)	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14

②. チューブ全長

記号	20	100
全長 (m)	20	100

※. FB1290の標準全長は20mのみです。

※. スパッタチューブのチューブカラーはチューブ：黒、被覆：ダークグレーのみとなります。

被覆色にダークグレー以外を希望される場合、スパッタチューブを500m以上注文された時に限り特注対応にて下記の色を用意しております。

●特注対応色：赤、青、緑

仕様

使用流体	熱媒体油、水 (条件有※1～※3)	空気
最高使用圧力(20°C 65%RH時)	1.0MPa(※4)	
使用真空圧力	—	-100kPa
使用温度範囲	-15～90°C (凍結なきこと)	

⚠警告

- ※ 1. 水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
- ※ 2. 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
- ※ 3. ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
- ※ 4. 最高使用圧力は、20°C 65%RH 時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。