

レギュレータ



電磁弁

調質機器

RVF レギュレータ ハンドル上位置 ゲージ付

¥ P.471 CAD

RoHS対応

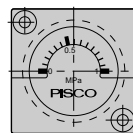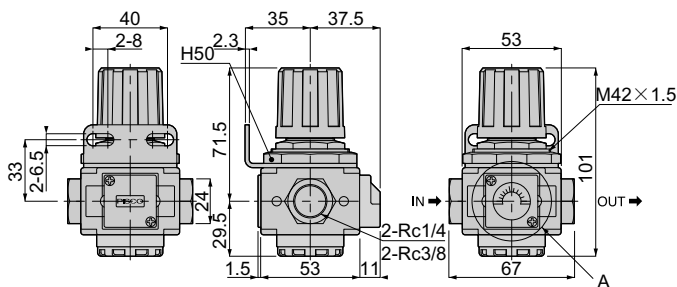

A部拡大図

形式	質量(g)		CAD ファイル名
	接続口径: 02(Rc1/4)	接続口径: 03(Rc3/8)	
RVF300-□-□	465.5	444.5	CRM-002



※. 形式内の左側の□には、接続口径Rc1/4を希望される場合記号: 02を、Rc3/8を希望される場合記号: 03をご記入ください。
 末尾の□には、流れ方向を左→右の場合: 無記入、右→左を希望される場合記号: Rをご記入ください。

235

RVF レギュレータ ハンドル下位置 ゲージ付

¥ P.471

RoHS対応

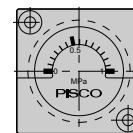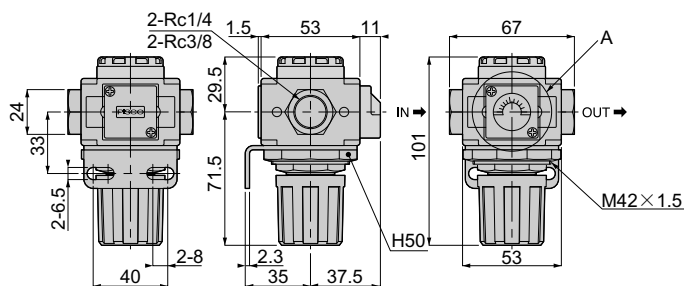

A部拡大図

形式	質量(g)	
	接続口径: 02(Rc1/4)	接続口径: 03(Rc3/8)
RVF300-□-□S	465.5	444.5

※. 形式内の左側の□には、接続口径Rc1/4を希望される場合記号: 02を、Rc3/8を希望される場合記号: 03をご記入ください。
 末尾の□には、流れ方向を左→右の場合: 無記入、右→左を希望される場合記号: Rをご記入ください。