


### ■ 注文形式 (例)

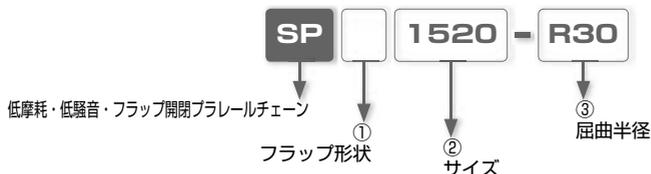

①. フラップ形状 (※4575、45100、45125、45150、5575、55100、55125、55150のみ)

無記入：ノーマルタイプ

○：フルカバータイプ

②. サイズ (収納部寸法：高さ×幅)

記号	1520	2035	2550	2560	2585	3580	35105
サイズ(mm)	15 × 20	20 × 35	25 × 50	25 × 60	25 × 85	35 × 80	35 × 105

記号	4542	4575	45100	45115	45125	45150	45175	45200	45250
サイズ(mm)	45 × 42	45 × 75	45 × 100	45 × 115	45 × 125	45 × 150	45 × 175	45 × 200	45 × 250

記号	5575	55100	55125	55150	55175	55200	55250	55300
サイズ(mm)	55 × 75	55 × 100	55 × 125	55 × 150	55 × 175	55 × 200	55 × 250	55 × 300

記号	8075	80100	80125	80150	80175	80200	80250	80300
サイズ(mm)	80 × 75	80 × 100	80 × 125	80 × 150	80 × 175	80 × 200	80 × 250	80 × 300

③. 屈曲半径

記号	R30	R45	R50	R60	R75	R100	R125	R135	R150	R175	R200	R250	R300	R350	R400
1520	○		○		○										
2035		○													
2550			○		○	○			○						
2560			○		○	○			○						
2585				○	○	○			○						
35□						○	○		○	○	○				
45□						○	○	○	○	○	○	○			
55□								○	○		○	○			
80□									○		○	○	○	○	○

※.45 シリーズのフルカバータイプは R75、R100 を選択することができません。

※.55 シリーズのフルカバータイプは R135 を選択することができません。