


# フローホース 水

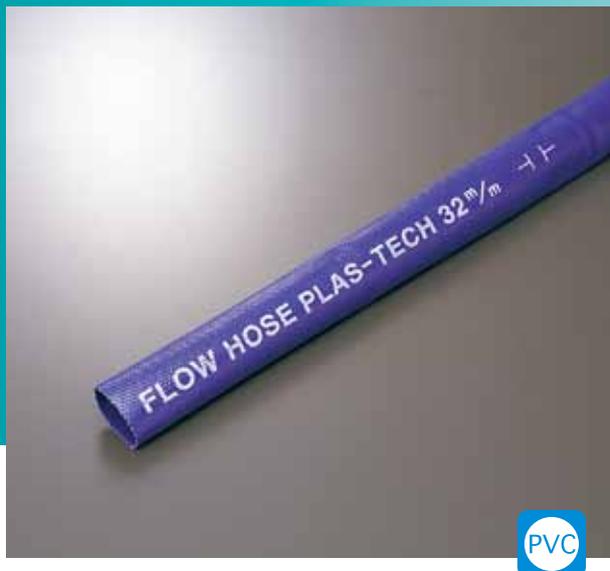

PVC

灌漑

給排水

ポンプ

- 特長
  - ・柔軟で折り畳み収納が可能です。
  - ・地形になじみやすい構造になっています。
  - ・耐候性に優れています。
  - ・長尺、軽量でしかも操作性に優れています。
  - ・25～50までは穴あき加工できます。
- 使用温度
  - ・0℃～50℃
- 色
  - ・ブルー

## 標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)	肉厚 (mm)	定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	折幅* (mm)	価格欄 (記入用)	呼称	サイズ (mm)	肉厚 (mm)	定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	折幅* (mm)	価格欄 (記入用)
FL-25	26.5 (1)	1.3	10,20,30,50,100	0.7	46		FL-75	78 (3)	1.6	50, 100	0.4	127	
FL-32	33 (1¼)	1.4	10,20,30,50,100	0.6	56		FL-100	103 (4)	1.7	50, 100	0.3	167	
FL-40	40 (1½)	1.4	10,20,30,50,100	0.5	67		FL-125	129 (5)	1.8	50, 100	0.3	208	
FL-50	52 (2)	1.4	10,20,30,50,100	0.4	86		FL-150	154 (6)	1.8	50, 100	0.3	247	
FL-65	65 (2½)	1.6	50, 100	0.4	107		FL-200	207 (8)	2.2	50, 100	0.3	332	

※ ( ) はインチ表示です。

\*折幅数値は参考値であり実際のサイズと若干異なることもございます。

# グリーンウォーター 水



PVC

散水

灌漑

給排水

- 特長
  - ・繊維補強により耐圧性に優れています。
  - ・柔軟、軽量で操作性に優れています。
  - ・ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
  - ・耐久性に優れています。
- 使用温度
  - ・-20℃～60℃
- 色
  - ・グリーン

## 標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径					
GW-15	15	22	100	0.5	3.4	26.5	
GW-19	19	26	100	0.5	2.2	33	
GW-25	25	33	100	0.5	3.3	48	
GW-32	32	42	50	0.5	2.4	38	
GW-38	38	49	50	0.5	2.0	48.5	