


## スプレーホース

薬品

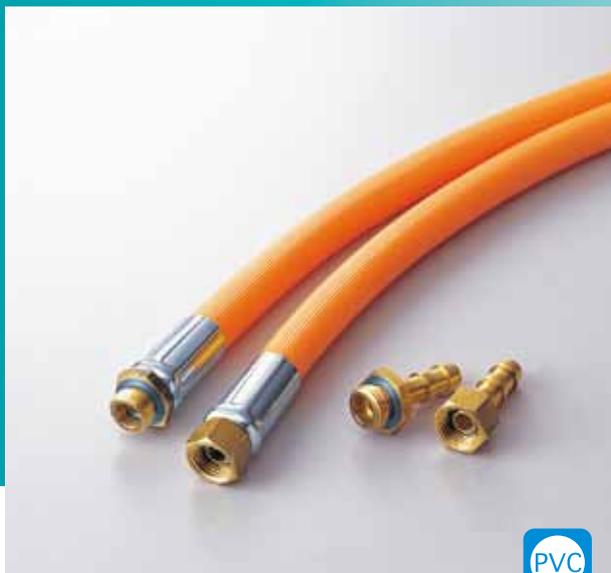

噴霧機

- 特長
  - ・柔軟性があり操作性に優れています。
  - ・耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
  - ・耐久性に優れています。
- 使用温度
  - ・ $-20^{\circ}\text{C}$ ~ $60^{\circ}\text{C}$
- 色
  - ・ヤマブキ

PVC

## ■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	金具の種類	価格欄 (記入用)
	内径	外径						
SS-7.5	7.5	13.2	100	3.5	16	11.5	—	
SS-8.5	8.5	14.6	100	3.5	16	14	—	
SS-10	10	16.9	100	3.5	16	18.2	—	
SK-8.5	8.5	14.6	1.5、3、5、10、20、30、50、100	3.5	16	—	ISO金具※	
SK-10	10	16.9	100	3.5	16	—	ISO金具※	

※金具付品は受注後取付加工の為、納品にお時間がかかります。

## 高圧スプレーホース

薬品



噴霧機

高圧機器

- 特長
  - ・5MPaの高圧用途に使用出来ます。
  - ・柔軟性があり操作性に優れています。
  - ・耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
  - ・耐久性に優れています。
- 使用温度
  - ・ $-20^{\circ}\text{C}$ ~ $60^{\circ}\text{C}$
- 色
  - ・クロ

PVC

## ■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	金具の種類	価格欄 (記入用)
	内径	外径						
KS-8.5	8.5	15	50、100	5	21	7.5、15.1	—	
KK-8.5	8.5	15	50、100	5	21	—	ISO金具※	

※KK-8.5金具付品は受注後取付加工の為、納品にお時間がかかります。