

サクションホースFW型




水 **粉体** **薬品**

灌漑 給排水 カバー 機械機器 ポンプ

- 特長
 - ・デリバリー、サクション両用途に適しています。
 - ・柔軟、軽量(FR比)で操作性に優れています。
 - ・特殊サイズ、硬さ、色物等目的に合わせたものも製造できます。

■使用温度 ・-20℃~60℃

■構造図

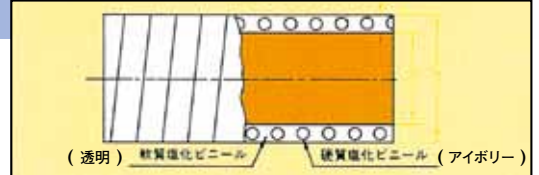

標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径							
FW-19	19.4 (¾)	24.4	50	0.6	1.8	750	150	12.5	
FW-25	25.5 (1)	30.9	5、20、50	0.5	1.8	750	200	1.65、6.6、16.5	
FW-32	31.8 (1¼)	37.4	5、20、50	0.5	1.8	750	250	2.1、8.4、21	
FW-38	38.1 (1½)	43.9	5、20、50	0.4	1.5	750	300	2.5、10、25	
FW-50	50.5 (2)	57.5	5、20、50	0.4	1.2	750	400	4、16、40	
FW-65	63.3 (2½)	71.5	20	0.3	1.2	750	600	23.2	
FW-75	75.8 (3)	84.8	20	0.3	1.1	750	700	29.2	
FW-100	101.6 (4)	113	20	0.3	1.1	750	900	51.2	
FW-125	127 (5)	140	20	0.3	1.0	600	1600	76.8	
FW-150	152.4 (6)	167.4	20	0.2	0.9	600	2000	108.2	
FW-200	203.2 (8)	221.2	20	0.2	0.7	550	3000	158.2	

※外径は参考値です。() はインチ表示です。

サクションホースCT型




水 **粉体** **薬品**

灌漑 給排水 カバー 機械機器 ポンプ

- 特長
 - ・FWタイプに比べ屈曲性に優れています。
 - ・デリバリー、サクション両用途に適しています。
 - ・透明でホース内の流体物を確認できます。

■使用温度 ・-20℃~60℃

■構造図

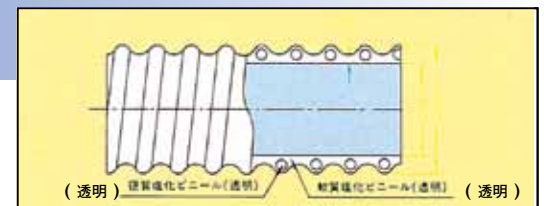

標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径(※1)							
CT-25	25 (1)	32.5	50	0.4	1.3	750	150	15.5	
CT-32	32 (1¼)	40.7	50	0.3	1.1	750	200	19.5	
CT-38	38.1 (1½)	45.5	50	0.3	1.1	750	250	26.5	
CT-50	50.8 (2)	61	50	0.3	1.0	750	350	38.5	
CT-65	63.5 (2½)	75	20	0.3	1.0	750	550	20	
CT-75	76.2 (3)	89	20	0.3	1.0	750	600	31.6	
CT-90(※2)	89 (3½)	103	20	0.2	0.8	750	700	40	
CT-100	101.6 (4)	118	20	0.2	0.8	750	750	53	
CT-125	127 (5)	143	20	0.2	0.6	700	1200	72	
CT-150	151 (6)	170	20	0.2	0.6	700	1350	88	
CT-200	203 (8)	223	20	0.1	0.5	400	2700	126	

(※1) 外径は参考値です。() はインチ表示です。

(※2) 受注生産品です。最低ロット100m