


ストレートエッジ

■ アイビーム形ストレートエッジ

I Beam-Type Precision Straight Edge

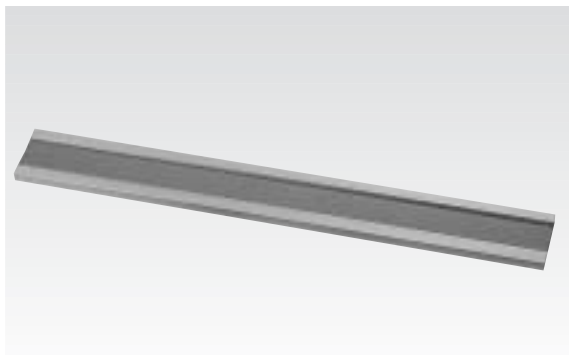


- 精密直定規で、平面度、真直度、平行度の検査等にご使用いただけます。
 - 焼入れ品（焼入硬度60Hs以上）、非焼入れ品がございます。
- ※水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。

商品コード	全長×高さ×幅(使用面)(mm)	真直度・高さの不同(mm)		重量(kg)	定 価
RIBM-500	500× 60×10	±0.007	焼なし	1.5	36,500
RIBM-750	750× 60×10	±0.010		3.2	55,000
RIBM-1000	1000× 70×12	±0.012		5	80,500
RIBM-1500	1500× 80×15	±0.017		8.5	173,000
RIBM-2000	2000×100×18	±0.022		18	327,000
RIBM-2500	2500×110×18	±0.027		25	542,000
RIBM-3000	3000×130×22	±0.032		44	830,000
RIBM-500Y	500× 60×10	±0.007	焼入	1.5	57,000
RIBM-750Y	750× 60×10	±0.010		3.2	82,500
RIBM-1000Y	1000× 70×12	±0.012		5	119,000
RIBM-1500Y	1500× 80×15	±0.017		8.5	245,000
RIBM-2000Y	2000×100×18	±0.022		18	431,000
RIBM-2500Y	2500×110×18	±0.027		30	718,000
RIBM-3000Y	3000×130×22	±0.032		44	1,155,000

■ コウ形ストレートエッジ A級

Wide-Type Precision Straight Edge

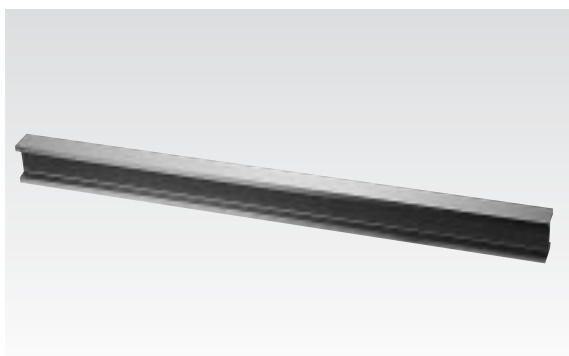

- 高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平行度の検査等にご使用いただけます。
- 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。（水準器幅 30~50mm）
- 焼入れ品（焼入硬度60Hs以上）、非焼入れ品がございます。

商品コード	全長×高さ×幅(使用面)(mm)	真直度・高さの不同(mm)		重量(kg)	定 価
RSHW-1000	1000× 80×50	±0.006	焼なし	13	302,000
RSHW-1500	1500×100×50	±0.008		30	465,000
RSHW-2000	2000×120×50	±0.010		45	769,000
RSHW-1000Y	1000× 80×50	±0.006	焼 入	13	366,000
RSHW-1500Y	1500×100×50	±0.008		30	561,000
RSHW-2000Y	2000×120×50	±0.010		45	928,000