


Vブロック

■ 鋳鉄製Vブロック

Cast Iron V Blocks A-Type, B-Type

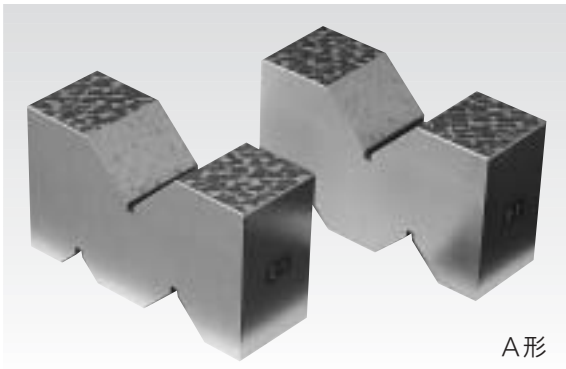

A形



B形

商品コード	全長×高さ×厚さ×V幅(mm)	タイプ	重量(kg)	定価
RCV-A 50	50×32×22×20	A形	0.48	34,000
RCV-A 75	75×38×25×30		0.9	42,500
RCV-A100	100×58×35×40		2.5	52,500
RCV-A150	150×90×60×60		7.7	121,000
RCV-B 50	50×38×25×28	B形	0.45	18,500
RCV-B 75	75×60×32×40		1.6	24,500
RCV-B100	100×68×40×48		2.9	37,500
RCV-B150	150×90×65×60		7.5	75,000

- A形は3箇所、B形は1箇所使用面にV溝が設けてあります。
- V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。
- 2個1セットです。
- ご希望により、高精度品（AA級）、特別サイズも製作いたします。

■ マグネットVブロック

Magnet V Blocks



- 磁鋼はアルニコ材を使用し、強力な磁力でワークをクランプできます。
- 磁力のON/OFFの切り替えが可能です。
- 穴開け加工、ケガキ作業、V溝を利用した測定等、その他補助具としてご使用いただけます。
- 2個1セットです。

商品コード	全長×幅×高さ(mm)	平行度(mm)	直角度(mm)	吸着力(N)	重量(kg)	定価
RMV-75	75×45×60	0.01	±0.01	100	2.8	53,300
RMV-100	100×50×75			150	5	72,600
RMV-150	150×50×100			200	10	94,400