

20K FK継手 消火配管用外面被覆継手



国土交通省公共建築工事標準仕様書対応品
 日本金属継手協会 JPF MP 004に準拠
 (-財)日本消防設備安全センター 型式認定品 (認定番号 PJ-060号)

適用管


消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-VS)

用途

消火設備配管 (連結送水管用)

適用場所

地中埋設等の湿潤箇所

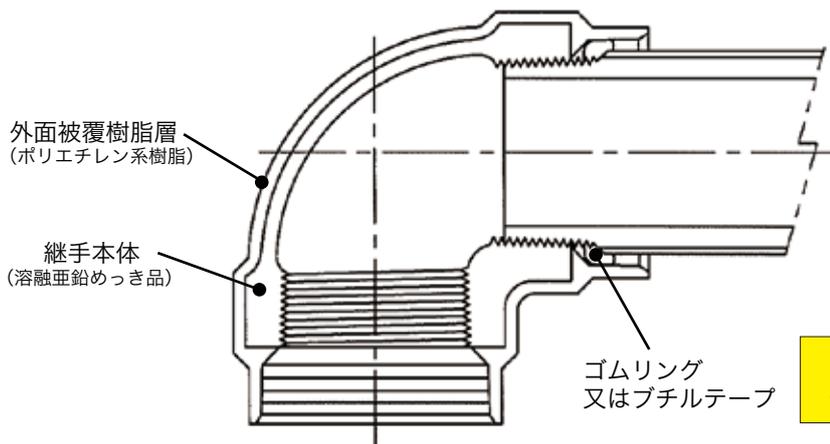

注意 ゴムリングは、20K FK継手用をご使用ください。(別売)

品 種 呼 び	エルボ 径違いエルボ	45°エルボ	チーズ 径違いチーズ	ソケット 径違いソケット
	L・RL	45L	T・RT	S・RS
2½	●			●
4	●	●	●	●
5	●			●
4×1			●	
4×2½	●		●	●