


ZH300-30 ZH315-100
 ZH300 ZH315-150
 ZH310- I ZH315-200
 ZH310- II ZH315-250
 ZH315-75 ZH315-300

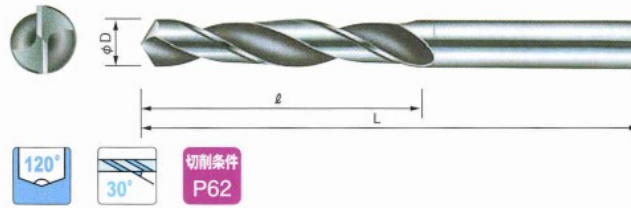

外径	公差
φ3以下	0 -0.010
~φ6以下	0 -0.012
~φ10以下	0 -0.015
~φ18以下	0 -0.018
~φ30以下	0 -0.021

◎ 最適 ○ 適

コーティング	アルミニウム Aluminum	アルミニウム 合金 Aluminum Alloy Casting	低炭素鋼 Low Carbon Steels	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼 Alloy Steels	焼入鋼 Quenched and Tempered Steels			ステンレス鋼 Stainless Steels		鋳鉄 Cast iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast iron	インコネル inconel ハステロイ Hastelloy	チタン Titanium	銅合金 Copper Alloys	グラファイト Graphit & Faserverbund
						<55 HRC	<60 HRC	<66 HRC	<800 N/mm ²	>800 N/mm ²						
									SUS420 SUS430	SUS304 SUS316						
ノンコート	○	○	○	○	○				○	○	○	○				◎
TIN	○	○	○	○	○				○	○	◎	◎				○
VCS			◎	◎	◎				◎	○	○	○				
VCD	◎	◎														◎

外径	刃長	全長	シリーズ名	標準価格			
				ノンコート	VCS (VCR)	TIN *	VCD *
φD	ℓ	L	CODE No.				
2.06	20	40	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.07	20	40	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.08	20	40	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.09	20	40	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.10	20	45	ZH300	2,300	3,000	3,000	4,800
	24	49	ZH310-II	3,100	4,200	4,200	5,500
	35	75	ZH315-75	5,200	6,200	6,200	7,500
	45	100	ZH315-100	5,600	6,600	6,600	8,100
	55	150	ZH315-150	7,900	9,600	9,600	12,100
	60	200	ZH315-200	11,700	15,500	15,500	18,000
2.11	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.12	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.13	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.14	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.15	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
	35	75	ZH315-75	5,700	6,600	6,600	7,800
	45	100	ZH315-100	6,300	7,300	7,300	8,800
2.16	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.17	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.18	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.19	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.20	20	45	ZH300	2,300	3,000	3,000	4,800
	27	53	ZH310-II	3,300	4,200	4,200	5,500
	35	75	ZH315-75	5,200	6,200	6,200	7,500
	45	100	ZH315-100	5,600	6,600	6,600	8,100
	55	150	ZH315-150	7,900	9,600	9,600	12,100
	60	200	ZH315-200	11,700	15,500	15,500	18,000
2.21	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.22	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.23	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400
2.24	20	45	ZH300	3,000	3,700	3,700	5,400

■ *印は準在庫品です。
 ■ 外径と軸径は同一です。