

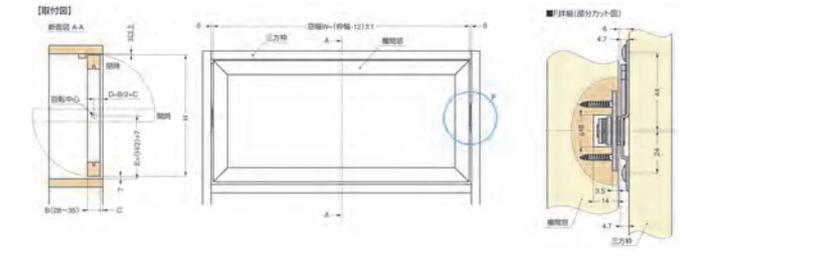


HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

取付ネジ付

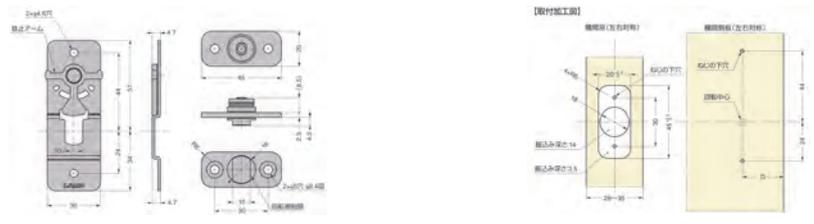

・室内の回転欄間に使用できるトルクヒンジです。
・扉の着脱がワンタッチで、施工も簡単です。


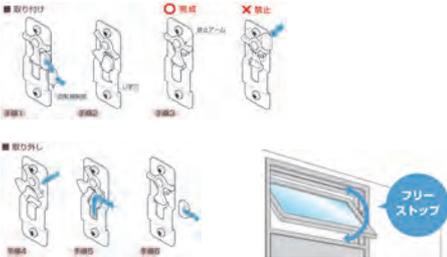


コード	品番	価格	1箱
800-033319	HG-RNM30-SET	6,990	15個

MH-30 MH-40型 ミシン蝶番

BRASS 真鍮製

取付ネジは付いていません

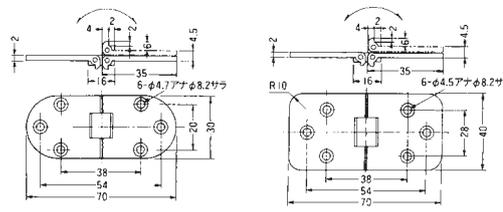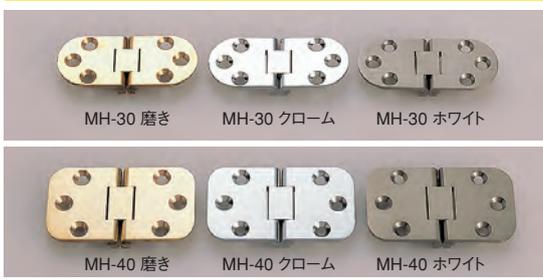

扉寸法 W450×H700×t21mm以下 扉重量 4kg以下 (2個使いの場合)


コード	品番	仕上/材質	重さ	価格	1箱	1カートン
33041	MH-30CR	クロームメッキ	45g	3,000	24枚	360枚
33046	MH-40CR	クロームメッキ	64g	3,180	16枚	240枚
33042	MH-30WB	ホワイトブロンズメッキ	45g	2,810	24枚	360枚
33047	MH-40WB	ホワイトブロンズメッキ	64g	3,000	16枚	240枚
33043	MH-30M	鏡面研磨	45g	2,620	24枚	360枚
33048	MH-40M	鏡面研磨	64g	2,810	16枚	240枚



MH-83型 ミシン蝶番

SUS ステンレス製 STEEL 鋼製

取付ネジは付いていません


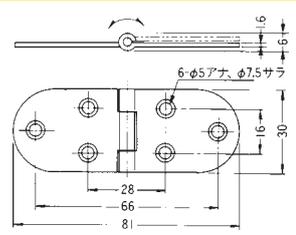


扉寸法 W450×H700×t21mm以下 扉重量 4kg以下 (2個使いの場合)

コード	品番	材質/仕上	重さ	価格	1箱	1カートン
33031	MH-83S	ステンレス/ヘアーライン	28g	825	100枚	1000枚
33032	MH-83CR	鋼/クロームメッキ	31g	600	100枚	1000枚

T-90-200 面付蝶番

取付ネジは付いていません

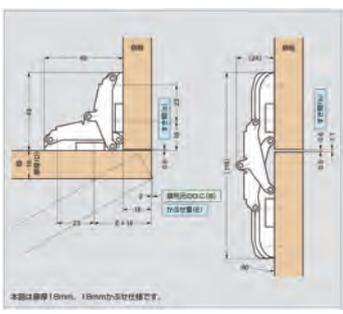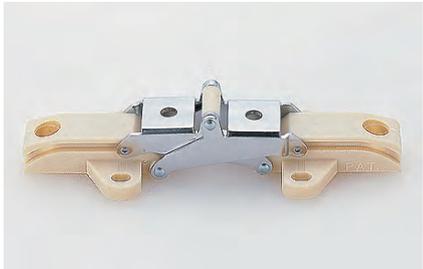

材質/仕上げ 本体:ポリアミド/アイボリー アーム:鋼/クロームメッキ

扉吊元のオープニングクリアランス(かぶせ)

扉厚(D)	かぶせ量(E)			
	15	16	17	18
15mm	1.1	0.5	0	0
16mm	2	1.4	0.8	0.2
17mm	2.9	2.3	1.7	1.1
18mm	3.8	3.2	2.6	2


コード	品番	価格	1箱	1カートン
37901	T-90-200	750	20個	200個

開き角度	掘込深さ	適応扉厚
90°	15~18mm	15~18mm

ダイカスト ドロップ蝶番

亜鉛合金

取付ネジは付いていません

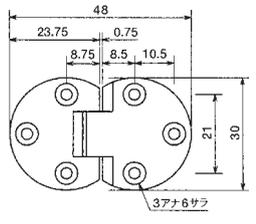

カブせ代: 4mm

開き角度	掘込深さ	適応扉厚
90°	4mm	16~20mm

コード	品番	仕上	価格	1箱
30396	ドロップ蝶番	ホワイトブロンズ	240	100個
30395	ドロップ蝶番	クローム	230	100個

☆無くなり次第廃番の予定