



三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型


取付ネジ付

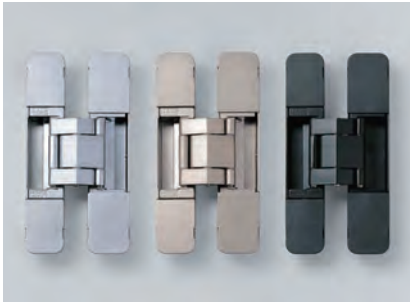

■軌跡図

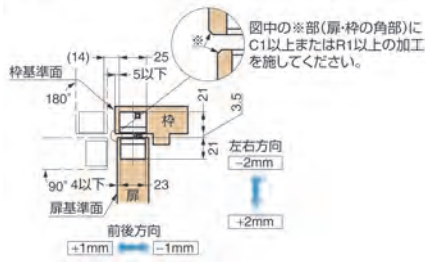

■取付加工図

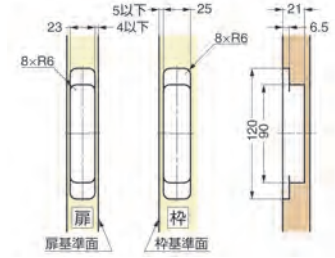


- 特長**
- 掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。
 - 上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付。
 - 蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止める機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
 - 扉の垂れ下がりが少ない構造です。

扉質量：30kg以下/2個 付属ねじ：十字穴付皿タップねじ
40kg以下/3個 5×20(4本/蝶番1ヶ)
扉幅：900mm以下 六角棒スバナ 呼び名3
扉高さ：2400mm以下
戸厚：29mm以上

部品名	材質
① 本体	亜鉛合金 (ZDC)
② ベースフレーム	亜鉛合金 (ZDC)
③ アーム	亜鉛合金 (ZDC)
④ 回転軸	ステンレス鋼
⑤ ねじカバー	ABS樹脂

注意
使用するクローザーによっては蝶番が破損したり、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。

コード	品番	仕上	価格	1箱
33538	HES3D-120 DC	シルバー	7,680	2個
33539	HES3D-120 DN	シャンパンゴールド	7,680	
33540	HES3D-120 BL	ブラック	7,680	

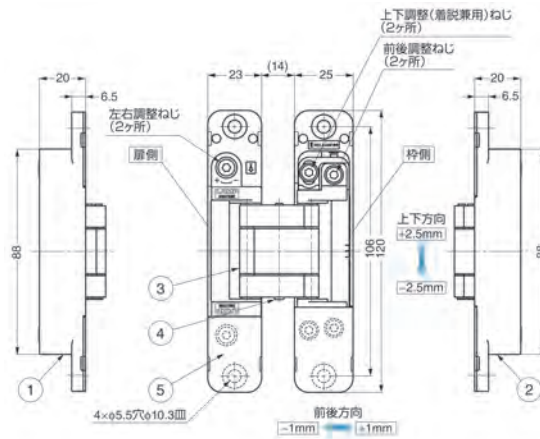

HES3D-90型 (家具扉用)



HES3D-70型 (家具扉用)



三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR型 (スライド式)


取付ネジ付




特長

- 三次元調整機能がついているため、取付後に上下方向、左右方向、前後方向の微調整が容易にできます。
- 蝶番はセパレート構造で、本体とベースフレームの2つに分かれ、2つの部品は簡単にジョイントできます。本体は扉へ、ベースフレームは枠へあらかじめ取り付け、2つの部品をジョイントするだけでスムーズに取り付けができます。

■軌跡図

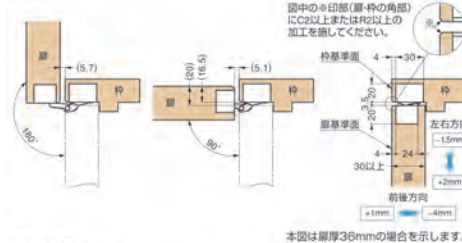

■取付加工図

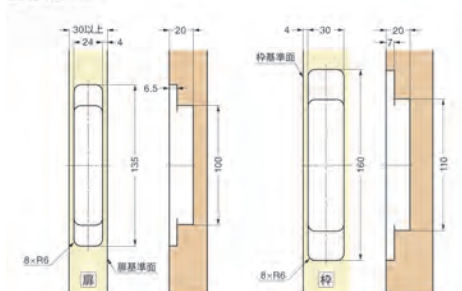

クローザー：ラプコンクローザー-LDC-N2型、
ドアダンパー-LDD-V型、LDD-S型
注意：使用するクローザーによっては動きが悪くなったり、扉が閉まらなくなる場合があります。事前にご確認ください。

付属ねじ：十字穴付バインドタップねじ 5×15

扉質量：40kg以下/2個 戸厚：30mm以上
55kg以下/3個 枠厚：20mm以上
扉幅：900mm以下
扉高さ：2400mm以下

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
①	ベースフレーム	ポリアセタル	④	回転軸	鋼
②	本体	鋼	⑤	ねじカバー	ポリアセタル
③	アーム	アルミ合金	⑥	調整ブロック	亜鉛合金

コード	品番	価格	入数	ケース
33537	HES3D-V135LGR	8,430	2個	24個