

FAD-5型 モノフラット〈軽量扉用〉



扉幅	270~350mm
扉高さ	260~650mm
扉厚	15~20mm
扉重量	5kg以下


開き扉よりも小さい軌跡で開き、開いた後も扉が邪魔にならないトイレなどの小型収納扉に最適です。

セット品内訳	
	230-P4W-32T 座金×2個
ヒンジ本体×1個	

コード	品番	価格	1箱
800-016605	FAD-5	10,120	10組

■納まり寸法例

取付ネジは付いていません

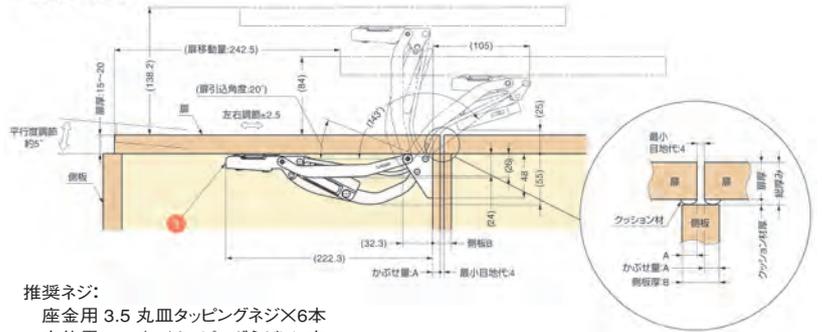


推奨ネジ:
座金用 3.5 丸皿タッピングネジ×6本
本体用 4 なべタッピングネジ×4本

■側板厚Bとかぶせ量Aによる対応総厚み (扉+クッション材)

側板厚B (mm)	かぶせ量A (mm)				
	5	6	7	8	8.5以上
15	21.5	-	-	-	-
16	22.5	21.5	-	-	-
17	23	22.5	-	-	-
18	23	22.5	-	-	-
19	23	-	-	-	-
20	23	-	-	-	-
21以上	23	-	-	-	-

※側板厚が21mmを超える場合は、最小目地代を4mmとして任意のかぶせ量を設定してください。

※連続扉となる場合、扉とヒンジが干渉する場合があります必ず図面もしくは、現品にてご確認ください。
(例:側板厚20mmで8mmカブセとする場合 扉とクッションの総厚みは23mmまで)

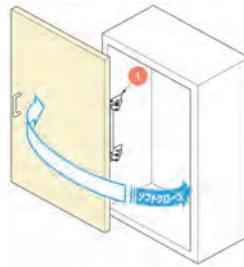

LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

取付ネジ




開き扉と異なり、扉を開いても水平に開く為、扉が邪魔にならない画期的な扉金物

	LIN-X450型	LIN-X600型
扉幅	400~500mm	550~650mm
扉高さ	600~900mm	600~900mm
扉厚さ	15~24mm	15~24mm
扉重量	7kg以下	9kg以下

※別注にて扉高さ2400mmまで対応可能です。

特長


- キャビネットの側板に取り付ける為、中の物の出し入れがスムーズ。
- 扉は任意の位置で止まり、閉める時はダンパー機能でゆっくりと閉まります。
- 230型スライド蝶番と同じ座金を使用しており、230型スライド蝶番からの付け替えが可能です。
- 上下・左右・前後・並行の4方向の微調整が出来ます。

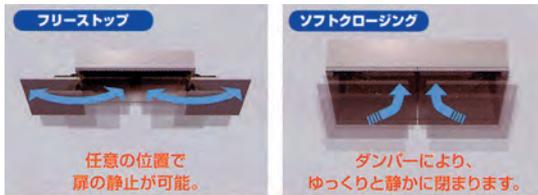

ヒンジ本体セット	連結ロッド	ロッドカバー	座金	十字穴付丸皿タッピングネジ
セット内訳 ×2個 ×2個 ×8本	×2本	×2個	×2個	3.5×15 ×6本

コード	品番	カブセ量	価格
64211	LIN-X450	19mm	21,700
64212	LIN-X450+5	14mm	
64213	LIN-X600	19mm	27,900

LIN-X450型

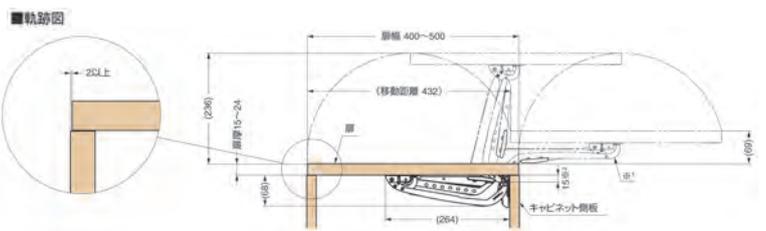

LIN-X600型

