

# SOWA 棚受シリーズ

## リブ付き棚受 (白・黒)

STEEL 鋼板 取付ネジ付




● Aトラスタッピングネジ付  
5×20 (棚板用)、5×35 (壁固定用)  
(頭塗装済み)

三分ツヤ

注意  
・壁側は必ず強度のある場所にしっかりと固定して下さい。  
・屋外や水廻りで使用すると錆が発生する恐れがあります。

### 特長

・補強材が付いているので、重量物を棚に載せる事が出来ます。

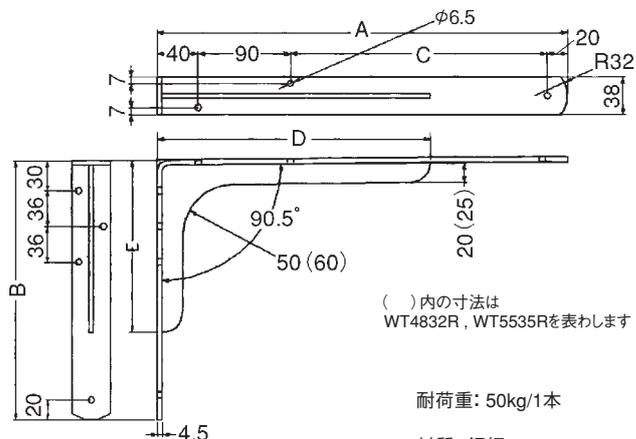

( )内の寸法は  
WT4832R, WT5535Rを表わします

耐荷重: 50kg/1本

材質: 鋼板  
仕上: 粉体塗装  
(黒は三分ツヤ)

コード	品番	A	B	C	D	E	価格	1箱
68368	WT1814R	180	140	70	130	100	2,500	8個
68369	WT2317R	230	170	80	170	113	2,700	
68370	WT2820R	280	200	130	200	133	2,900	
68371	WT3826R	380	260	230	266	173	4,000	
68372	WT4832R	480	320	330	366	234	4,900	
68373	WT5535R	550	350	400	366	234	5,500	


白棚受  
リブ付

黒棚受  
リブ付

コード	品番	価格	1箱
68380	BL2820R	2,900	8個
68381	BL3826R	4,000	
68382	BL4832R	4,900	

## 棚受 フック付 <白・黒・アンティークシルバー>

STEEL 鋼板 取付ネジ付

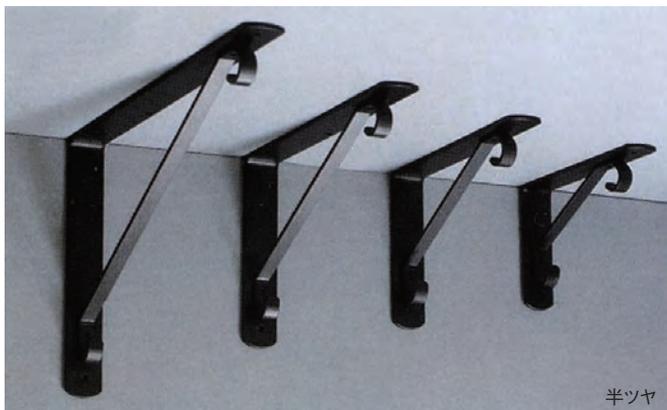

半ツヤ




黒塗装

アンティーク  
シルバー

白塗装

### 特長

・補強材が付いているので、重量物を棚に載せる事が出来ます。  
・フック部分には直接ハンガーや鞆を掛ける事が出来ます。  
・フック部分には最大径19mmまでのパイプを掛ける事が出来るので  
棚下を有効に活用出来ます。

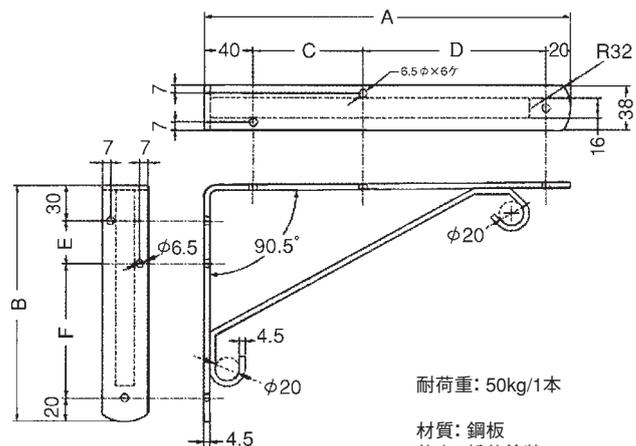

耐荷重: 50kg/1本

材質: 鋼板  
仕上: 粉体塗装

● Aトラスタッピングネジ付  
5×20 (棚板用)、5×35 (壁固定用)  
塗装済み  
アンティークシルバーのネジは黒塗装

コード	品番	寸法	A	B	C	D	E	F	価格	1箱
68340	WT2014W	200×140	200	140	50	90	25	65	3,200	6個
68341	WT2517W	250×170	250	170	90	100	36	84	3,400	
68342	WT3020W	300×200	300	200	90	150	36	114	3,800	
68343	WT4026W	400×260	400	260	90	250	36	174	4,300	
68360	BL2014W	200×140	200	140	50	90	25	65	3,200	6個
68361	BL2517W	250×170	250	170	90	100	36	84	3,400	
68362	BL3020W	300×200	300	200	90	150	36	114	3,800	
68363	BL4026W	400×260	400	260	90	250	36	174	4,300	
68364	AS2014W	200×140	200	140	50	90	25	65	4,400	6個
68365	AS2517W	250×170	250	170	90	100	36	84	4,700	
68366	AS3020W	300×200	300	200	90	150	36	114	5,400	
68367	AS4026W	400×260	400	260	90	250	36	174	6,000	

白棚受  
フック付

黒棚受  
フック付

アンティークシルバー  
棚受  
フック付

注意  
・壁側は必ず強度のある場所にしっかりと固定して下さい。  
・屋外や水廻りで使用すると錆が発生する恐れがあります。