


103xx-3210- 00

# ミニチュアデルタリボン (MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム  
EMI/ESD対策品  
片手で着脱できるワンタッチロック  
一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度

RoHS Compliant

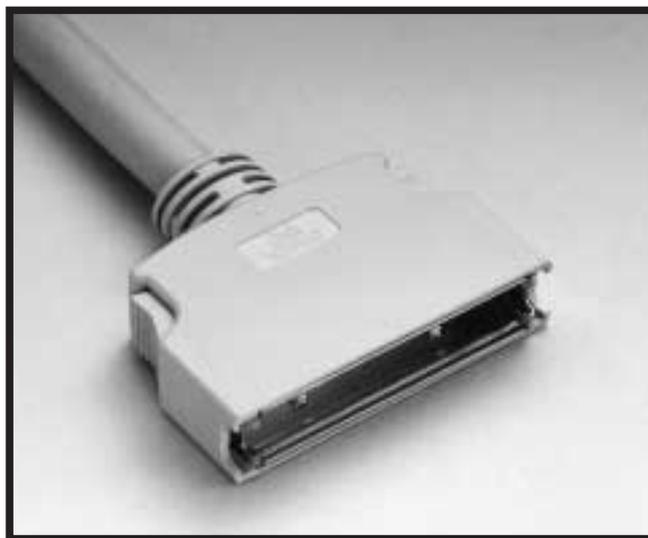

[ 材料及び処理 ]	部品名	材料及び処理	備考
	プラスチックシェル (1個)	ABS	UL94V-0、ベージュ
	インナーメタルシェルベース (1個)	鋼板Niめっき	
	インナーメタルシェルカバー (1個)	鋼板Niめっき	ラッチ付属
	ケーブルクランプ (1個)	銅合金Niめっき	
	丸小ネジM2.6×4 (2個)		

[ 適合対象 ]	コネクタ	ケーブル外覆仕上がり径 (MAX.)	パネル厚
	MDRプラグコネクタ 101XX-6000	14極: 5.6mm、36極: 7.9mm、68極: 9.0mm	2.0mm以下
		20極: 6.5mm、40極: 8.0mm	(ワッシャー厚を含む)
		26極: 6.9mm、50極: 8.5mm	