

103xx-42 0-008

103xx-52 0-008


## ミニチュアデルタリボン

(MDR)システム

### ノンシールドシェルキット(ストレート型)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムアプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの2つの嵌合固定式  
 はんだ付プラグと通常の圧接型プラグに適合  
 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造  
 グランドプレートによる効率的なシールド処理

RoHS Compliant

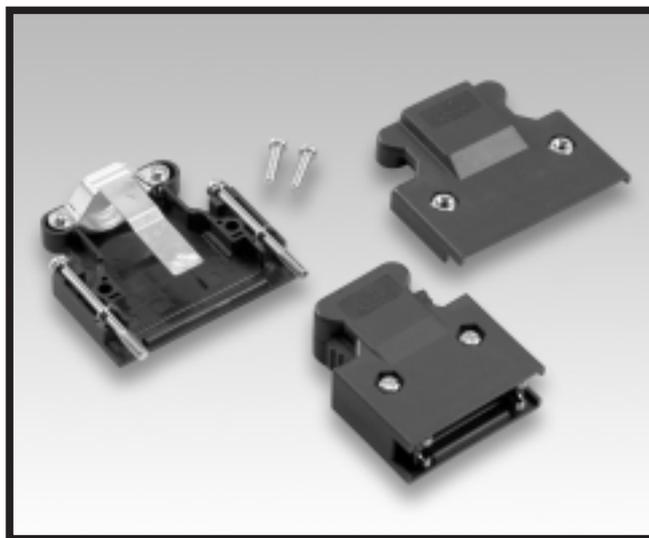

[ 材料及び処理 ]	部品名	材料及び処理	備考
	シェルボディ (2個)	ガラス強化ポリエステル	UL94V-0、黒色
	ラッチ (2個)	ポリエステルおよびステンレス鋼	-42F0、-52F0、52Y0の場合のみ
	ネジM2.6×30 (2個)		-42A0、-52A0、52Z0の場合のみ
	ケーブルクランプ	ステンレス鋼	-52 0の場合1個、42 0の場合2個
	グランドプレート付きケーブルクランプ	ステンレス鋼	-52 0の場合のみ1個
	ネジM2.6×10 (2個) 、 ナットM2.6 (2個) 、 ネジM2×6 (2個)		

[ 適合対象 ]	コネクタ	ケーブル外覆仕上がり径 (MAX.)	パネル厚	ジャックスクリュー推奨締め付けトルク
	MDRはんだ付プラグ	極数 最小 最大	2.0mm以下	0.20±0.05N・m
	101XX-3000	14極: 7.0mm、 8.0mm	(ワッシャー厚を含む)	(2.0±0.5kgf・cm)
	MDRプラグ	20極: 11.0mm、 12.0mm		
	101XX-6000	26極: 11.0mm、 12.0mm		
		36極: 15.0mm、 16.0mm		
		50極: 15.0mm、 16.0mm		
		50極薄型: 15.0mm用		

[ 各種特性 ]	使用温度
	- 55 ~ 85