

10620- 600-008
10600-L0F0-8
3342-
3341-22

ミニチュアデルタボ
(MDR)システム
ノンシールドシェルパーツ
(ライトアングル型)
20極用

オーダーインフォメーション

ノンシールドシェルバック

ジャックスクリュー

10620- 600-008 3342-

ケーブルクランプのグランド
プレートの有無
4 : グランドプレートなし
5 : グランドプレートつき

20 : L30型 M2.6×30
22 : L26型 M2.6×26
26 : ストッパー付タイプ
M2.6×30

ジャックソケットスクリュー

ラッチ


3341-22

10600-L0F0-8


L26型 M2.6×26

- 注記 1. ジャックスクリュー、ジャックソケットスクリューおよびラッチは別売りです。(下記組合せ図参照)
2. ワンタッチロック併用型の場合は、ストッパー付ジャックスクリューを使用して下さい。
3. ジャックスクリュー3342-22をご使用の場合は、ジャックソケットスクリュー3341-22と併用して下さい。


ジャックスクリュー-L30型

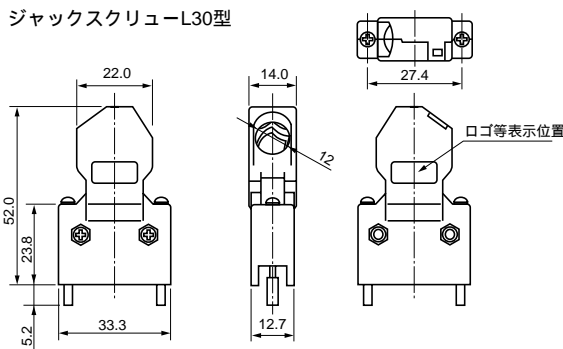


ワンタッチロック型

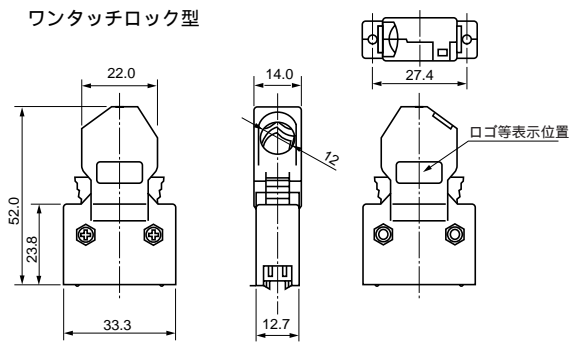


ジャックスクリュー-L26型

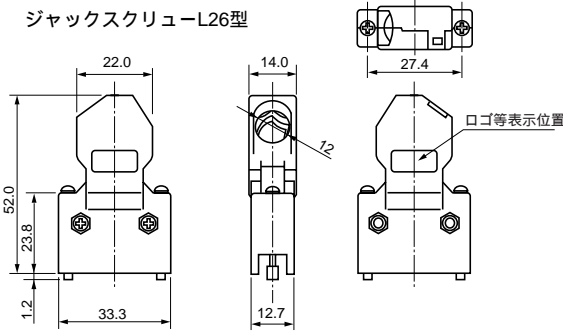


ストッパー付ジャックスクリュー型

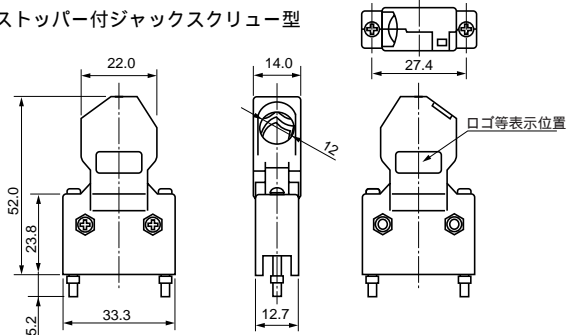


ロックパーツ ラッチ

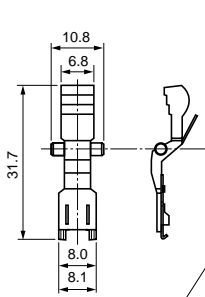


ロックパーツ ジャックスクリュー

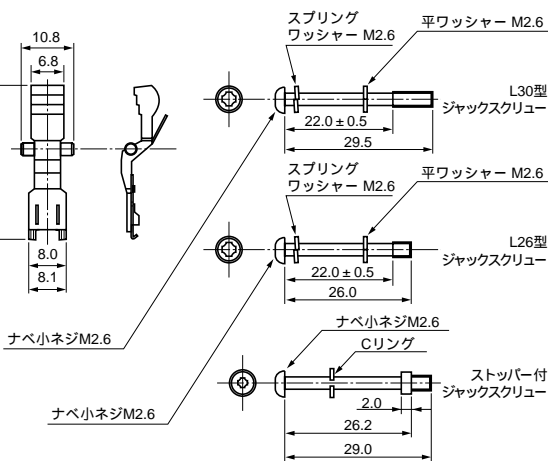

ワンタッチロック併用型

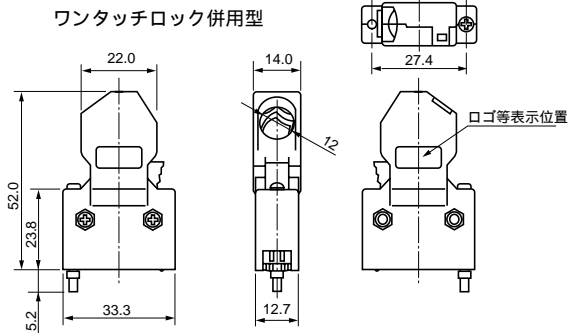

ジャックソケットスクリュー-L26型

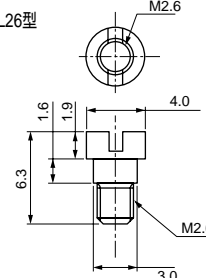

指定外寸法公差	
寸法	.0 .00
公差	±.3 ±.13
単位 = mm	