


82xx-6009
3448-8DxxA

デルタコネクタ オス型 1.27mmピッチフラットケーブル用 (9、15、25、37極)

1.27mmピッチフラットケーブルや先端がフラット加工された丸ケーブルに適合
一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応
低背設計

RoHS Compliant

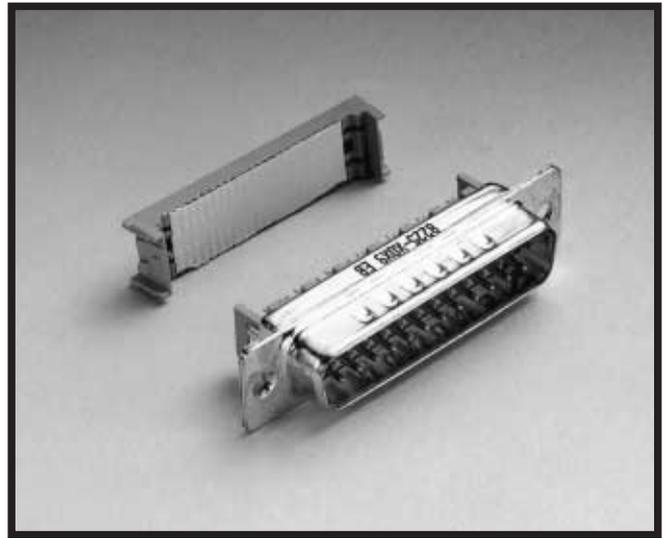

| [材料及び処理] | 部品名 | 材料及び処理 | 備考 |
|------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| | コンタクト | 銅合金 ニッケル下地金めっき | 金めっき、接触部のみ0.76 μm |
| | ボディ | ガラス強化ポリエステル | UL94V-0、灰色 |
| | シュラウド | スチール | 錫合金めっき処理 |
| | カバー | ガラス強化ポリエステル ライナー紙付感圧粘着剤 | UL94V-0、灰色 |
| | ストreinリリース | ステンレススチール | |
| [適合対象] | アクセサリ | コネクタ | ケーブル |
| | 引き抜きタブ J3490- | デルタコネクタ メス型 | 1.27mmピッチ28AWGより線 |
| [各種特性] | 項目 | 特性 | |
| | 定格温度 | - 55 ~ + 105 | |
| | 耐電圧 | 隣接コンタクト間 1000V RMS 1分間 | |
| | 絶縁抵抗 | 隣接コンタクト間 1000 M 以上 | |
| | 定格電流 | 1A MAX. | |