

10226 Series


Camera Link Board Mount Connectors

CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格“Camera Link”をサポート

様々な実装形態に対応できる各種のコネクタで基板設計をサポート

ジャックソケットスクリューにより、パネル固定とケーブルコネクタとの確実な嵌合を提供

RoHS Compliant

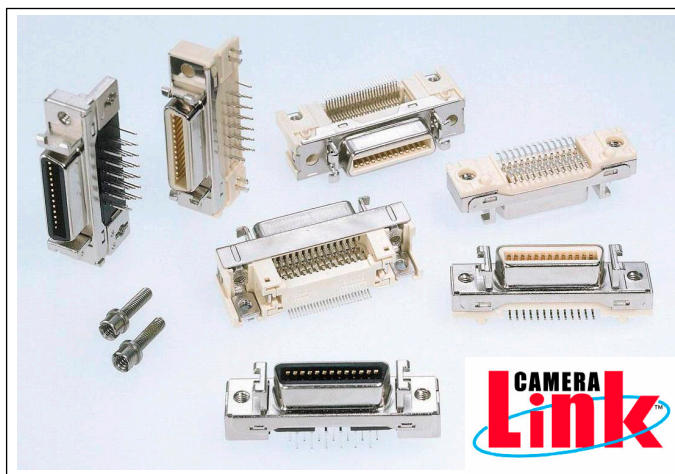

Ordering Information

Surface Mount, Right Angle type

10226-1A10 ○○

Contact Plating

PC : Au 0.76 μ m Min. over Ni
PE : Au 0.50 μ m Min. over Ni
PL : Au 0.20 μ m Min. over Ni



Surface Mount, Straight type

10226-2210 PE



Thru Hole, Right Angle type

10226-5212 ○○

Contact Plating

PC : Au 0.76 μ m Min. over Ni
PE : Au 0.50 μ m Min. over Ni
PL : Au 0.20 μ m Min. over Ni



Thru Hole, Straight type

10226-6212 ○○

Contact Plating

PC : Au 0.76 μ m Min. over Ni
PE : Au 0.50 μ m Min. over Ni
PL : Au 0.20 μ m Min. over Ni



Jack Socket Screw

パネルマウント(パネル厚 t=1~2mm)用

3341-31J

コネクタ単体用

3341-13



注) ケーブルコネクタとの嵌合固定のために必ず併用ください