

3M™ 産業カメラ用ケーブルアッセンブリ

USB3 Vision 規格適合

<可動用途向け 1U30G シリーズ>



U字摺動において高い伝送特性を確保

- 5m 以上のカメラ接続を実現する高い伝送特性。
(機器との組み合わせにより最大 8m)。
- ケーブルベア内配線などの U 字摺動耐久性に優れ、
摺動後も初期同等の高い伝送特性を維持。
※ ケーブル長 7m、ケーブルベア R=50mm、摺動 1,000 万回以上で
エラーフリー (当社評価条件にて)
- USB3.0 規格 (5Gbps) 対応。


オーダーインフォメーション (製品型番体系)

1U30G-MB□ -SA□ -○○○



- 伝送可能距離については、接続される機器の性能によって異なる場合があります。ご使用になる前にご確認くださいようお願いします。
- サンプルに関しては無償で貸し出すこともできます。弊社販売担当までお問い合わせください。

両端ストレートタイプ外形図 (mm)

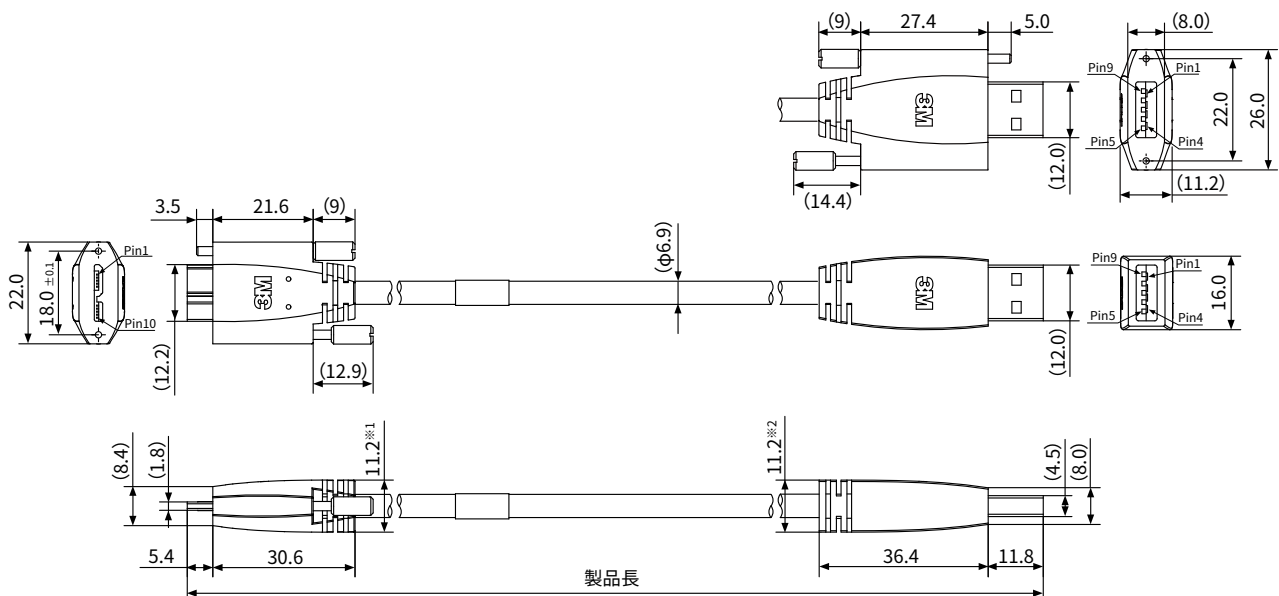

※1 カメラ背面コネクタ周辺の突起物 (コネクタや取り付け台) との干渉がないか寸法関係をご確認ください。
 ※2 ホストコンピュータの接続ポートが複数段ある場合、隣接ポートとの間隔をご確認ください。