



ネジシャックル Screw Pin D-Shackle



材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H28.1) (mm)


品番	D ₁	D ₂	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重		SUS304		SUS316		入数
								(kgf)	(kN)	価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.	
SP-4	4	4	16	8	8	M-4	7	50	0.49	400	246		20	
SP-5	5	5	20	10	10	M-5	15	90	0.88	460	247	690	1983	20
SP-6	6	6	24	12	12	M-6	23	170	1.67	500	248	750	1259	20
SP-7	7	7	28	14	14	W-5/16	40	200	1.96	630	249	950	1589	20
SP-8	8	8	32	16	16	W-5/16	60	250	2.45	700	250	1,050	1260	20
SP-9	9	9	36	18	18	W-3/8	83	300	2.94	760	251	1,140	1590	20
SP-10	10	10	40	20	20	W-3/8	113	350	3.43	1,030	252	1,550	1261	10
SP-12	12	12	48	24	24	W-1/2	200	420	4.12	1,270	253	1,900	1262	10
SP-13	13	13	52	26	26	W-1/2	290	500	4.90	1,800	254	2,700	1263	10
SP-16	16	16	64	32	32	W-5/8	450	800	7.84	3,680	255	5,520	1591	5
SP-19	19	19	76	38	38	W-3/4	780	1000	9.80	5,600	256	8,400	1592	5
SP-22	22	22	88	44	44	W-7/8	1344	1500	14.70	8,400	257	12,600	1593	5
SP-25	25	25	100	50	50	W-1	1700	2000	19.60	12,600	258	18,900	1594	5
SP-28	28	28	112	56	60	M-30	2600	2500	24.50	22,500	2089	33,800	2091	1
SP-32	35	32	128	64	72	M-36	4280	3200	31.36	33,500	2090	50,300	2092	1

※SP-4、5はつばなし、SP-6には両方あります。※SP-4は、ピンのつまみ部分に穴なし。

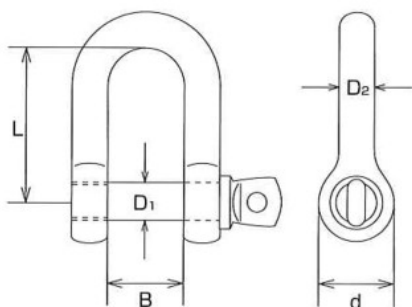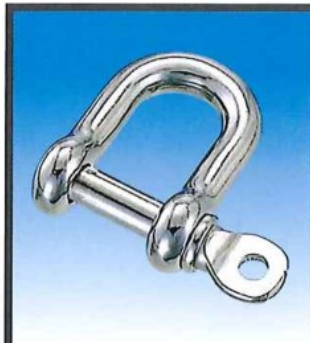

※SP-5以上はSUS316製も在庫がございます。ご注文の際には、品番の前か後に「SUS316」とご指定下さい。

〈ネジシャックル〉

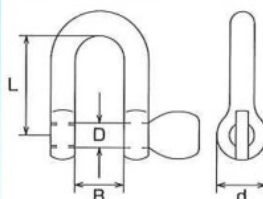

マイクロシャックル Micro Shackle


〈ネジシャックル〉 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
SP-2	2	8	4	4	M-2	1	10	0.10	600	20	2198
SP-3	3	12	6	6	M-3	4	25	0.25	640	20	2199


〈沈みシャックル〉 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
CS-2	2	8	4	4	M-2	1	10	0.10	660	20	2251
CS-3	3	12	6	6	M-3	3	25	0.25	710	20	2252

〈沈みシャックル〉

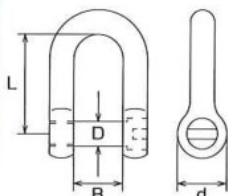



ロッキングピンシャックル Locking Pin Shackle

【ご注意】この製品はピンが抜け落ちない構造になっていますが、の状態でき強く振ったり、ピンをこじ回すと、まれに枠からピンが抜ける可能性がありますので、特に大きいサイズはご注意ください。

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	B	d	t	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
								(kgf)	(kN)			
SPK-4	3.5	16	8	8	4	M-4	7	40	0.39	480	20	1356
SPK-5	4.3	20	10	10	5	M-5	13	60	0.59	560	20	1357
SPK-6	5.2	24	12	12	6	M-6	24	110	1.08	600	20	1358
SPK-7	7	28	14	14	7	M-8	37	200	1.96	760	20	1529
SPK-8	7	32	17	16	8	M-8	54	200	1.96	840	20	1359
SPK-9	9	36	18	18	9	M-10	79	300	2.94	920	20	1530
SPK-10	9	40	20	20	10	M-10	109	300	2.94	1,300	10	1360
SPK-12	11	48	24	24	12	M-12	187	380	3.72	1,600	10	1366
SPK-13	12.5	53.5	28	28	14	M-14	293	460	4.51	2,400	10	1367
SPK-16	14	64	32	32	16	W-5/8	430	650	6.37	4,370	5	1947
SPK-19	17	76	38	38	19	W-3/4	749	860	8.43	6,300	5	1948

※すべてつばなし。※SPK-4のみ、ピンのつまみ部分に穴なし。

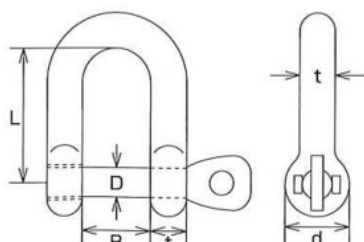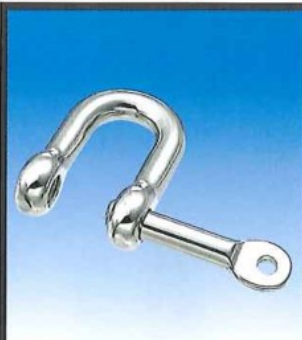

※ゆるめたピンが抜け落ちないという特長があります。
※うっかりピンを落とすという事がなく、高所での作業などに適しています。

価格には消費税は含まれておりません。