

ピアストラス




50001003

鉄

50031003

SUS 410

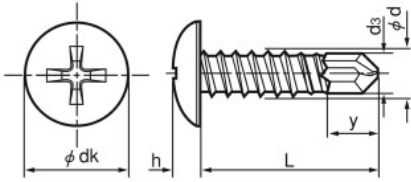

サイズ	L	l (ねじ部)	φ dk	h	十字穴	φ d	d3	y	適応板厚
4×13	13±0.8	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	3.4	4.5	1.2~3.6
4×16	16±0.8	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	3.4	4.5	1.2~3.6
5×16	16±0.8	全ねじ	10.6	2.8	#2	4.8	4.0	5.8	1.6~4.0
5×19	19±0.8	全ねじ	10.6	2.8	#2	4.8	4.0	5.8	1.6~4.0

4.0					
長さ	入り数	鉄		SUS 410	
		三価ホワイト	ラフレ	生地	ラフレ
13	800×10	●	●	●	●
16	600×10	●	●	●	●
19	500×10			●	●
25	500×10			●	●
30	400×10			●	●

5.0					
長さ	入り数	鉄		SUS 410	
		三価ホワイト	ラフレ	生地	ラフレ
16	1000×4	●	●	●	●
19	1000×4	●	●	●	●
25	1000×4			●	●