

丸ワッシャー 薄口




W0020015

ステンレス

W0110015

SUS 316

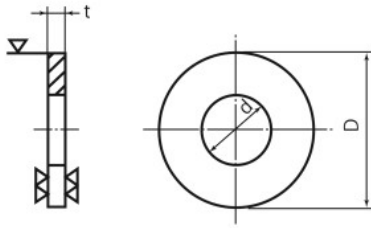

呼び	内径(d)		外径(D)		厚さ(t)	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
8(8.5)	8.5	+0.25 -0	18.0	0 -0.4	1.2	±0.12
12	12.5	+0.3 0	26	0 -0.5	2.0	±0.2
16(17)	17		32	0 -0.6	2.0	±0.2

呼び	入り数	ステンレス		SUS 316
		生地 (A100)JBG (A100)XB	(A100)XB	
8×18×1.2	1000×10	●	●	●
8.5×18×1.2	1500×10			●
12×26×2.0	300×10	●	●	●
16×32×2.0	150×10	●	●	●
17×32×2.0	350×10			●