

デジタル温湿度計

温度 湿度 校正対応

No.1074-00 価格¥7,000 (税抜き)
PC-5400TRH

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートワーク
時計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓上

【特長】

- 見やすい大型 LCD 表示部 (ヨコ 195mm タテ 92mm)
- 最高最低温度・湿度を常時表示
- 警報機能付 (温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーと LED でお知らせ。ブザーは ON/OFF 切り替え可能。)

【仕様】

測定範囲	温度：0.0～50.0℃ 湿度：20.0～95.0%rh
測定精度	温度：±1.0℃ (at 10～40℃) ±1.5℃ (左記以外) 湿度：±5%rh (at 20～30℃、40～70%rh) ±8%rh (上記以外)
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型センサ
電源	単3形電池 3本
音量	約80dB
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法・質量	約(W)225×(H)165×(D)25mm 約480g(電池含む)
入り数	10×2 カートン入



ソーラーデジタル温湿度計

温度 湿度 校正対応

No.1050-10 価格¥4,500 (税抜き)
PC-5200TRH


MAX	MIN	HOLD	レコード	オートワーク
時計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓上

【特長】

- 太陽電池採用でエコ仕様
(太陽電池が動作しない環境の場合は、ボタン電池をセットしてご使用することも可能です。)
- 最高最低温度・湿度を常時表示

【仕様】

測定範囲	温度：-10～50℃ 湿度：20～95%rh
測定精度	温度：±1℃ (at 10～40℃) ±2℃ (左記以外) 湿度：±5%rh (at 15～35℃、40～70%rh) ±8%rh (上記以外)
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型センサ
電源	太陽電池、ボタン電池 LR44 1個
材質	ABS樹脂
寸法・質量	約(W)90×(H)115×(D)20mm 約84g(電池含む)
入り数	10×6 カートン入

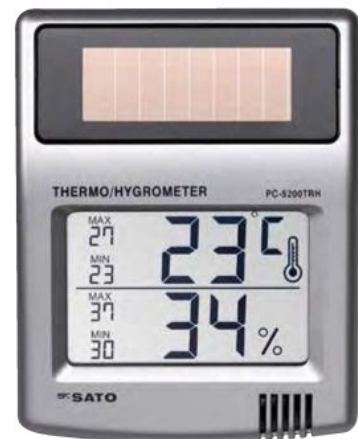

側面



裏面