


ノーリセス TRF



● 材 質：ステンレス A2 (ねじ部)

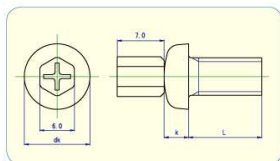

ねじ呼び径	M3	M4	M5	M6
頭部外形 (dk)	5.5	7.0	9.0	10.5
頭部高さ (k)	2.0	2.6	3.3	3.9
六角対辺	6.0			
高 さ	7.0			
十字穴番号	2			
頭部破断トルク (N・m)	1.47	1.96	2.55	4.22

■ スパナや⊕ドライバーで簡単に締め付けることができます。

■ 締め付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後のねじはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。

■ 一度取り付けたねじは安易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取り扱いをお願い致します。

サイズ		製品コード	標準梱包
呼び径 d	長さ L		
M3	6	NR010306	100
	8	NR010308	100
	10	NR010310	100
M4	8	NR010408	100
	10	NR010410	100
	12	NR010412	100
M5	10	NR010510	100
	12	NR010512	100
	16	NR010516	100
M6	12	NR010612	100
	16	NR010616	100
	20	NR010620	100
	25	NR010625	100

バラ出荷も対応しております。



<取り扱い注意>

- 各サイズに破断トルクが設定してあります。取り付ける箇所の強度をご確認の上ご使用下さい。
- 一度取り付けたねじは安易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取り扱いをお願い致します。
- 使用における事故や破損などに関して、当社では一切責任を負いかねます。