


アルミ製 スリムヘッド・スクリュー シックスロブ



- ◆ 締付け後の頭部出っ張りがありません。
- ◆ 薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
- ◆ 鉄やステンレス品に比べ、1/3※の軽さ！！

※M3x6で、アルミ製:0.14g/鉄製:0.42g/ステンレス製:0.43g

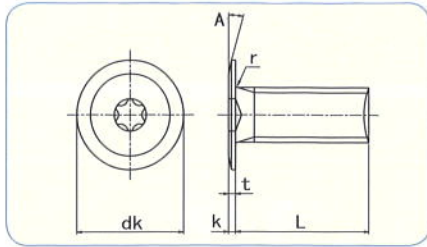

● 材質 アルミニウム

サイズ		製品コード	梱包
d	L		
M3	6	SH010306AL	100
	8	SH010308AL	100
	10	SH010310AL	100
M4	8	SH010408AL	100
	10	SH010410AL	100
	12	SH010412AL	100
	16	SH010416AL	100
M5	10	SH010510AL	100
	12	SH010512AL	100
	16	SH010516AL	100
	20	SH010520AL	100
M6	10	SH010610AL	100
	12	SH010612AL	100
	16	SH010616AL	100
	20	SH010620AL	100

	M3	M4	M5	M6
dk	7	8	9	12
k	0.8	0.9	1.0	1.2
t (min)	0.75	0.9	1.0	1.2
ドライブ	T6	T8	T10	T20
A	約 30度	約 30度	約 30度	約 30度
最小破壊トルク	0.45 N.m	1.0 N.m	1.7 N.m	3.3 N.m



スリムヘッド・スクリューは、薄板締結に最適！！

薄板には皿ネジ用のザグリ加工ができません。そんな時は、スリムヘッド・スクリューの出番です。なべ頭やトラス頭のような出っ張りもなく、薄板にスッキリ締結が可能です。



M3サイズなら頭部高さわずか0.75ミリ！！



株式会社
サイマコーポレーション

〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂 2-9-17

TEL 0466-36-3656

info@saima.co.jp

FAX 0466-36-0009

www.saima.co.jp



ISO9001:2008 認証取得
ISO14001:2004 認証取得