

即日発送可能

# ホースクランプ

炭素鋼(SK-6相当)

材質 SAE-1070



表面処理 ジオメット®

熱処理 オーステンパ処理(Hv480~550)

納期 即日発送(PM5:00までご注文分)

RoHS  
適合品

ネット  
対応品

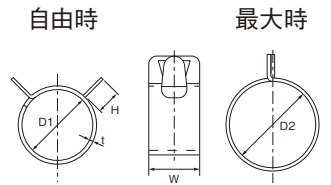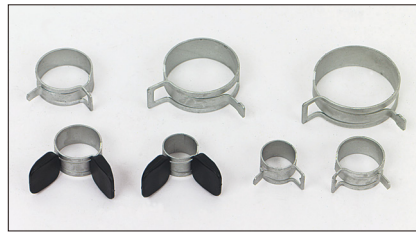

●特長

板厚を順次変化させてあり、内径を広げても円周上の応力分布にムラがなく、真円性が保たれます。このため、全周にわたりクランプは一定し、かつ強力に締め付け、漏れにくいのが特長です。


表面処理ジオメット®は(株)日本ダクロシャムロック社の登録商標です。 ☆:樹脂ツマミ付

単位:mm

製品番号	適用外径 (参考)	自由時内径 D1	最大時内径 D2	板厚×巾 t×w	ツマミ高 H±2	単価 円		
						1~29	30~99	100~個
KRG001	8.8~9.5	7.8	9.5	0.6×6	5	40	30	25
KRG002	9.6~10.5	8.5	10.5	0.7×8	5	40	30	25
KRG003	10.6~11.3	9.4	11.3	0.7×8	5	40	30	25
KRG004	11.3~12.2	10.0	12.2	0.7×8	5	40	30	25
KRG005	13.1~13.6	11.6	13.6	0.8×8	5	50	35	30
KRG006	14.1~15.0	12.5	15.0	0.8×10	5	50	35	30
KRG007	14.8~15.5	13.1	15.5	0.9×12	6	50	35	30
KRG008	16.7~17.3	14.8	17.3	1.0×10	6	50	35	30
KRG010	17.5~18.5	15.5	18.5	0.8×12	8	58	43	35
KRG011	20.1~22.5	17.8	22.5	1.0×12	6.5	58	43	35
KRG012	20.9~23.5	18.5	23.5	0.9×12	8	63	49	40
KRG013	23.5~25.0	20.8	25.0	1.0×12	8	63	49	40
KRG015	24.8~27.0	22.0	27.0	1.2×12	8	77	61	50
※KRG016	26.0~28.0	23.0	28.0	1.2×12	8	77	61	50
KRG017	27.1~29.3	24.0	29.3	1.2×12	8	77	61	50
KRG018	29.4~32.0	26.0	32.0	1.2×12	8	77	61	50
KRG030	32.8~35.5	29.0	35.5	1.2×12	9	85	68	55
KRG035	37.3~41.0	33.0	41.0	1.2×12	10	93	74	60
KRG040	40.7~45.0	36.0	45.0	1.2×14	12	101	80	65
KRG050	45.2~50.0	40.0	50.0	1.2×14	12	115	90	75
KRG103	20.9~22.0	18.5	22.0	0.9×12	20 ☆	85	68	55
KRG113	23.5~24.0	20.8	24.0	1.0×12	20 ☆	85	68	55

※KRG016は数量限定品です。在庫がなくなり次第終了となります。表示価格は全て本体価格です。

## 圧縮・引張コイルばね用計算ソフト

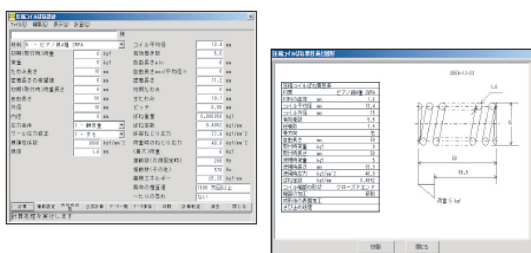

■ばね諸規格・計算公式・専門家のノウハウを内蔵しています。P105をご覧ください。 本体価格28,000円

Have a break !

【 日々草 】  
にちにちそう

時期：夏  
原産地：マダガスカル島  
花言葉：楽しい思い出



ホースクランプ