
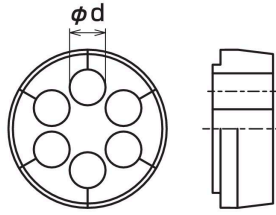


## EM3型／(大型) マルチコネクタ用グランドパッキン

材質	特性	環境	温度範囲	最小入数
NBR	IP67	RoHS 対応	-20℃ ~90℃	1

## EM3BG用グランドパッキン

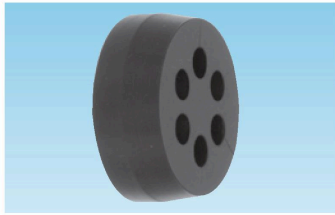

- 必要のない穴は、うめ栓 (型式EPU) をご使用下さい。
- ケーブル径及び本数の組合せは、標準品以外も1個より製作します。

## 【パッキン枠番 20】

納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル外径 ※ $\phi d$	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	1	EM3GP20-7x1P	$\phi 7$	EM3BG2022	9
○		EM3GP20-14x1P	$\phi 14$		6
○	2	EM3GP20-3x2P	$\phi 3$		9
○		EM3GP20-5x2P	$\phi 5$		8
○		EM3GP20-5+6	$\phi 5, \phi 6$		8
○		EM3GP20-6x2P	$\phi 6$		9
○	3	EM3GP20-5x2P+10	$\phi 5, \phi 10$		7
○		EM3GP20-5+7+9	$\phi 5, \phi 7, \phi 9$		7
○		EM3GP20-6x2P+10	$\phi 6, \phi 10$		6
○		EM3GP20-6+8+9	$\phi 6, \phi 8, \phi 9$		7
○	4	EM3GP20-7x2P+9	$\phi 7, \phi 9$		7
○		EM3GP20-7x2P+11	$\phi 7, \phi 11$		6
○		EM3GP20-4x2P+6x2P	$\phi 4, \phi 6$	8	
○		EM3GP20-6x4P	$\phi 6$	7	

## 【パッキン枠番 24】

納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル外径 ※ $\phi d$	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	1	EM3GP24-8x1P	$\phi 8$	EM3BG2428	12
○		EM3GP24-10x1P	$\phi 10$		11
○		EM3GP24-12x1P	$\phi 12$		10
○		EM3GP24-15x1P	$\phi 15$		9
○		EM3GP24-16x1P	$\phi 16$		9
○	2	EM3GP24-4+5	$\phi 4, \phi 5$		12
○		EM3GP24-4+13	$\phi 4, \phi 13$		9
○		EM3GP24-5x2P	$\phi 5$		11
○		EM3GP24-6x2P	$\phi 6$		12
○	3	EM3GP24-7x2P	$\phi 7$		11
○		EM3GP24-8x2P	$\phi 8$		11
○		EM3GP24-9+13	$\phi 9, \phi 13$		9
○		EM3GP24-10x2P	$\phi 10$		9
○	4	EM3GP24-11x2P	$\phi 11$		9
○		EM3GP24-2x2P+6	$\phi 2, \phi 6$		12
○		EM3GP24-5x3P	$\phi 5$		11
○		EM3GP24-7x3P	$\phi 7$		10
○	5	EM3GP24-8x2P+12	$\phi 8, \phi 12$		9
○		EM3GP24-8+9+10	$\phi 8, \phi 9, \phi 10$		9
○		EM3GP24-9x3P	$\phi 9$		9
○		EM3GP24-3+4x2P+5	$\phi 3, \phi 4, \phi 5$		11
○		EM3GP24-4x4P	$\phi 4$		11
○		EM3GP24-5x2P+7x2P	$\phi 5, \phi 7$		10
○		EM3GP24-5x4P	$\phi 5$		11
○		EM3GP24-6x3P+8	$\phi 6, \phi 8$	10	
○		EM3GP24-6x4P	$\phi 6$	10	
○		EM3GP24-6+7+8+11	$\phi 6, \phi 7, \phi 8, \phi 11$	9	
○		EM3GP24-6 x 3P+8	$\phi 6, \phi 8$	8	
○		EM3GP24-6+8x3P	$\phi 6, \phi 8$	9	
○	6	EM3GP24-7x2P+9+10	$\phi 7, \phi 9, \phi 10$	8	
○		EM3GP24-7x3P+8	$\phi 7, \phi 8$	9	
○		EM3GP24-7x4P	$\phi 7$	10	
○		EM3GP24-8x4P	$\phi 8$	9	
○	7	EM3GP24-8+9x3P	$\phi 8, \phi 9$	8	
○		EM3GP24-2x2P+5x3P	$\phi 2, \phi 5$	11	
○		EM3GP24-3x4P+7	$\phi 3, \phi 7$	11	
○		EM3GP24-6x5P	$\phi 6$	10	
○	8	EM3GP24-5x6P	$\phi 5$	10	
○		EM3GP24-4x9P	$\phi 4$	10	

## 【パッキン枠番 28】

納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル外径 ※ $\phi d$	取付できるコネクタ品番	重量 (g)
○	1	EM3GP28-10x1P	$\phi 10$	EM3BG2628 EM3BG2836	16
○		EM3GP28-15x1P	$\phi 15$		14
○		EM3GP28-20x1P	$\phi 20$		11
○		EM3GP28-6+8	$\phi 6, \phi 8$		16
○	2	EM3GP28-6+12	$\phi 6, \phi 12$		12
○		EM3GP28-7+10	$\phi 7, \phi 10$		15
○		EM3GP28-8+15	$\phi 8, \phi 15$		13
○		EM3GP28-9x2P	$\phi 9$		15
○	3	EM3GP28-10+12	$\phi 10, \phi 12$		13
○		EM3GP28-11x2P	$\phi 11$		13
○		EM3GP28-2+6x2P	$\phi 2, \phi 6$		16
○		EM3GP28-5x2P+6	$\phi 5, \phi 6$		16
○	4	EM3GP28-11.5x3P	$\phi 11.5$	11	
○		EM3GP28-8+9x3P	$\phi 8, \phi 9$	13	
○		EM3GP28-9x4P	$\phi 9$	12	
○		EM3GP28-3+4x2P+8x2P	$\phi 3, \phi 4, \phi 8$	15	
○	5	EM3GP28-5x4P+6+7	$\phi 5, \phi 6, \phi 7$	14	
○		EM3GP28-6x6P	$\phi 6$	11	
○	6	EM3GP28-7x6P	$\phi 7$	12	
○		EM3GP28-4x7P	$\phi 4$	15	
○	9	EM3GP28-3x2P+4x5P+6+7	$\phi 3, \phi 4, \phi 6, \phi 7$	14	
○		EM3GP28-4x12P	$\phi 4$	14	

注. 挿入できるケーブルの外径は、 $\phi d \sim \phi d-1$ mmです。