


ショーボンド継手セット・エルボ90°

B301

■セット内容

- ストラブ・グリップGタイプ……………2個
- SBエルボ90°B201……………1個

★ご用命の際は型式番号B301と、呼び径をご指定ください。
 ★SBジョイントの使用圧力は、1.0MPa

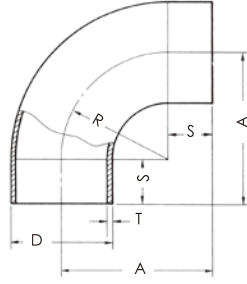

■SBエルボ90° B201寸法表

(単位：mm)

呼び径		D	R	A	S	T
Su	A					
40Su	32A	42.7	31.8	61.8	30.0	1.2
50Su	40A	48.6	38.1	68.1	30.0	1.2
60Su	50A	60.5	50.8	90.8	40.0	1.5
75Su	65A	76.3	63.5	103.5	40.0	1.5
80Su	80A	89.1	76.3	116.2	40.0	2.0
100Su	100A	114.3	101.6	141.6	40.0	2.0
125Su	125A	139.8	127.0	177.0	50.0	2.0
150Su	150A	165.2	152.4	202.0	50.0	3.0

●サイズによっては受注生産品となりますので、納期についてはお問い合わせください。



ショーボンド継手セット・エルボ45°

B302

■セット内容

- ストラブ・グリップGタイプ…………… 2個
- SBエルボ45° B202…………… 1個

★ご用命の際は型式番号B302と、呼び径をご指定ください。
 ★SBジョイントの使用圧力は、1.0MPa

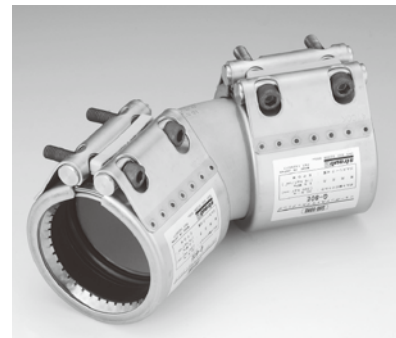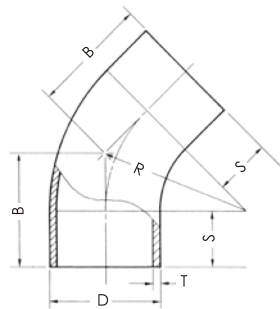

■SBエルボ45° B202寸法表

(単位：mm)

呼び径		D	R	B	S	T
Su	A					
40Su	32A	42.7	31.8	50.0	36.8	1.2
50Su	40A	48.6	38.1	50.0	34.2	1.2
60Su	50A	60.5	50.8	60.0	39.0	1.5
75Su	65A	76.3	63.5	70.0	43.7	1.5
80Su	80A	89.1	76.3	80.0	48.4	2.0
100Su	100A	114.3	101.6	100.0	57.9	2.0
125Su	125A	139.8	127.0	110.0	57.9	2.0
150Su	150A	165.2	152.4	120.0	57.4	3.0

●サイズによっては受注生産品となりますので、納期についてはお問い合わせください。