
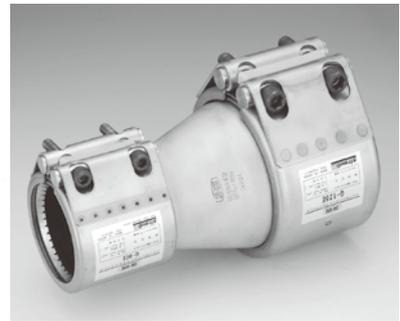


# ショーボンド継手セット・同心レジューサー **B305**

## ■セット内容

- ストラブ・グリップGタイプ……………2個
- SB同心レジューサーB205……………1個

★ご用命の際は型式番号B305と、呼び径をご指定ください。  
★SBジョイントの使用圧力は、1.0MPa

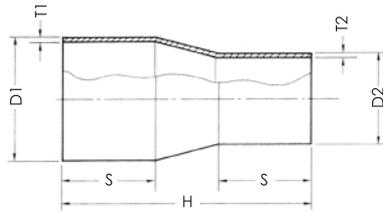

## ■SB同心レジューサー B205寸法表

(単位：mm)

呼び径		D1	D2	S	H	T1	T2
Su	A						
50Su×40Su	40A×32A	48.6	42.7	35	94	1.2	1.2
60Su×40Su	50A×32A	60.5	42.7	40	112	1.5	1.2
60Su×50Su	50A×40A	60.5	48.6	40	112	1.5	1.2
75Su×50Su	65A×40A	76.3	48.6	45	135	1.5	1.2
75Su×60Su	65A×50A	76.3	60.5	45	135	1.5	1.5
80Su×60Su	80A×50A	89.1	60.5	45	135	2.0	1.5
80Su×75Su	80A×65A	89.1	76.3	45	135	2.0	1.5
100Su×75Su	100A×65A	114.3	76.3	45	148	2.0	1.5
100Su×80Su	100A×80A	114.3	89.1	45	148	2.0	2.0
125Su×80Su	125A×80A	139.8	89.1	55	193	2.0	2.0
125Su×100Su	125A×100A	139.8	114.3	55	193	2.0	2.0
150Su×100Su	150A×100A	165.2	114.3	55	206	3.0	2.0

●サイズによっては受注生産品となりますので、納期についてはお問い合わせください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元



当社は ISO 9001 (品質マネジメントシステム) の認証を取得しております。

## ショーボンド カップリング株式会社

- 本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8  
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421
- 大阪営業所：〒536-0022 大阪市城東区永田 3-12-15  
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236
- HPアドレス：<http://www.sb-coupling.co.jp/>

代理店

2012年6月改訂版  
13-1206-5000(L)